

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	FrontCom, ダブルフレーム, 金属カバー, 制御ノブのロック
注文番号	<a href="#">2003170000</a>
種別	IE-FC-DFM-KNOB
GTIN (EAN)	4050118387032
数量	1 items

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E223801

## 寸法と重量

深さ	27.5 mm	奥行き (インチ)	1.0827 inch
高さ	134 mm	高さ (インチ)	5.2756 inch
幅	132 mm	幅 (インチ)	5.1968 inch
壁厚、最小	1 mm	壁厚、最大	5 mm
正味重量	824.97 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

製品種類	ダブルフレーム, 金属カバー, 制御ノブのロック	保護度合い	IP65, 閉鎖状態
保護等級 (UL)	Type 12	材質フレーム	亜鉛ダイカスト
材質カバー	亜鉛ダイカスト, 粉体塗装		

## 一般基準

証明書番号 (cURus) E223801 証明書番号 (CSA) 2000039-80039714

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


図面

寸法図




単位：ミリ

設置カットアウト

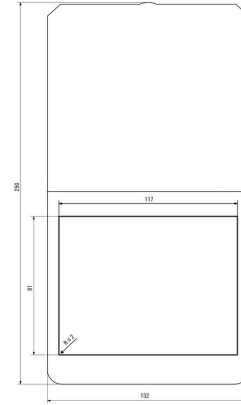


単位：ミリ

寸法図

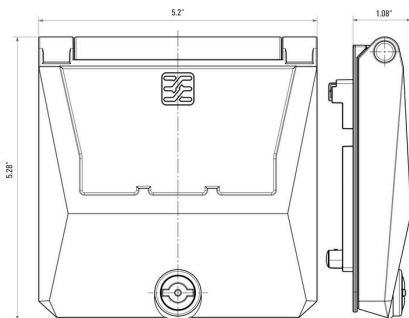

単位：インチ

設置カットアウト

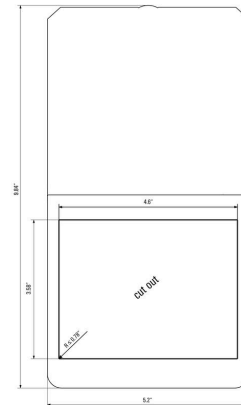

単位：インチ

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## シールド仕様



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	バージョン
注文番号	<a href="#">2004810000</a>	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118389289	
数量	1 ST	
種別	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	バージョン
注文番号	<a href="#">2067080000</a>	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118415612	
数量	1 ST	

## シールドなし



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FC-DIP-BP	バージョン
注文番号	<a href="#">2004890000</a>	FrontCom, インサートプレート, シールドなし
GTIN (EAN)	4050118389296	
数量	1 ST	

## FrontCom Vario 対応アクセサリ



## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	IE-FC-DF-IPH	バージョン
注文番号	<a href="#">2003340000</a>	FrontCom, ストリップ (単一のインサートプレートの取付用)
GTIN (EAN)	4050118387094	
数量	1 ST	

## シールドなし



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FC-IP-BP	バージョン
注文番号	<a href="#">1450710000</a>	FrontCom, インサートプレート, シールドなし
GTIN (EAN)	4050118255287	
数量	1 ST	

## シールド仕様



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FC-SP-PWB/2ST	バージョン
注文番号	<a href="#">1450550000</a>	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118255256	
数量	1 ST	
種別	IE-FC-SP-2ST/2D9	バージョン
注文番号	<a href="#">1450590000</a>	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118255263	
数量	1 ST	
種別	IE-FC-SP-PWU/2ST	バージョン
注文番号	<a href="#">1450620000</a>	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
GTIN (EAN)	4050118255270	
数量	1 ST	

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## FrontCom Vario 対応アクセサリ



## 一般注文データ

種別	IE-FC-PWPC	バージョン
注文番号	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, 接触防止, シングルフレーム
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 ST	

## 電力ソケット (アウトレット)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-PWBC-DE	バージョン
注文番号	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWBC-CN	バージョン
注文番号	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, 電源大を挿入, タイプI, ソケットコネクタ, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWS-US	バージョン
注文番号	<a href="#">1450800000</a>	FrontCom, パワーUSの挿入, タイプ B, ソケットコネクタ, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
数量	1 ST	

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## RJ45

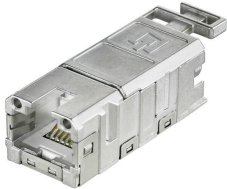

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

## USB




FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-USB-3.0-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1487920000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 ST	

## Signal - D-SUB

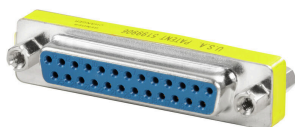

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## IE-FC-DFM-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-D9-FF	バージョン	
注文番号	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, ソケット/ソケット	
GTIN (EAN)	4050118255737		
数量	1 ST		

## 信号 - VGA、HDMI、DP



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-HDMI-FF	バージョン	
注文番号	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI結合, 信号インサートHDMI, ソケット/ソケット	
GTIN (EAN)	4050118387414		
数量	1 ST		

## 空白、裏面接着加工



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます  
 カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	SM 27/18 K MC NE WS	バージョン	
注文番号	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 白色	
GTIN (EAN)	4008190925116		
数量	80 ST		

## IE-FC-DFM-KNOB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	SM 27/18 K MC NE SI	バージョン
注文番号	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4008190331177	
数量	80 ST	
種別	SM 27/18 K MC NE GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248831425	
数量	80 ST	

## 空白

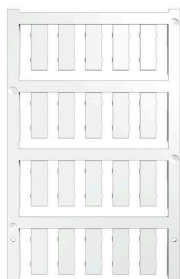

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

## クロスヘッドスクリウドライバ、ポジドライブ製



プラススクリウドライバ、ポジドライブ製、SDK PZ DIN 5262、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764/1-PZへの出力、クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッ

## 一般注文データ

種別	SDK PZ1	バージョン
注文番号	<a href="#">9008530000</a>	スクリウドライバ、スクリウドライバ
GTIN (EAN)	4032248056521	
数量	1 ST	

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン	
注文番号	<a href="#">9009030000</a>	スクリュードライバー, スクリュードライバー	
GTIN (EAN)	4032248266944		
数量	1 ST		