

## HDC XX6A01 MOXXXXX-0600


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

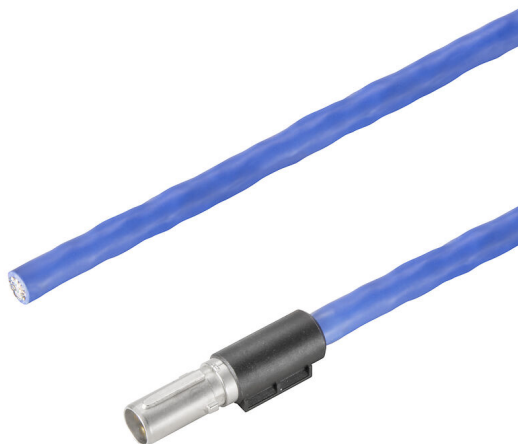

## コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 注文番号       | 2003820600                              |
| 種別         | <a href="#">HDC XX6A01 MOXXXXX-0600</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118521856                           |
| 数量         | 1 items                                 |
| 配送ステータス    | 中止                                      |
| 利用可能期限     | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX6A01 MOXXXXX-0600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0 g

## 温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## 一般データ

|           |                    |              |            |
|-----------|--------------------|--------------|------------|
| 極数        | 8                  | ケーブル長        | 6 m        |
| コーディング    | X-coded            | 接触表面         | Au (ゴールド)  |
| 転送速度      | 10 Gbps, 10 Gbit/s | 絶縁抵抗         | ≥ 108 Ω    |
| カテゴリー     | Cat. 6A            | 公称電圧         | 50 V       |
| 公称電流      | 0.5 A              | プラグイン回数      | \u2265 100 |
| 種別        | ピン                 | 汚染度          | 2          |
| 反対側のバージョン | 開放                 | モジュール側のバージョン | オス型        |

## ケーブル技術仕様

|           |                                                |        |
|-----------|------------------------------------------------|--------|
| ケーブル長     | 6 m                                            |        |
| シースカラー    | 青色                                             |        |
| シールド仕様    | はい                                             |        |
| ハロゲン      | いいえ                                            |        |
| 絶縁        | 展開                                             |        |
| シース材料     | Radox EM 104                                   |        |
| カラーコーディング | 白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色 |        |
| 外径        | 直径                                             | 8.1 mm |
|           | サイン                                            | ±      |
|           | 公差                                             | 0.5    |
| 外径        | 8.1 mm ± 0.5                                   |        |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |