

HDC XX6A02 FOXXXXX-3000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

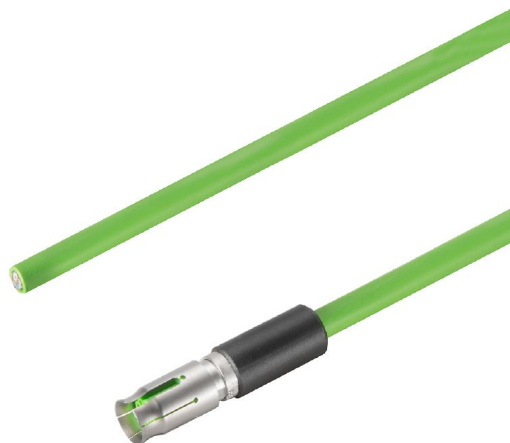

コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2003863000
種別	HDC XX6A02 FOXXXXX-3000
GTIN (EAN)	4050118705249
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 FOXXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	1451 g
------	--------

温度

制限温度	-30 °C ... 90 °C
------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	8	ケーブル長	30 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbit/s	カテゴリ	Cat. 6A
公称電圧	50 V	公称電流	0.5 A
プラグイン回数	≥ 100	種別	メス型
汚染度	2	反対側のバージョン	開放
モジュール側のバージョン	メス型		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	30 m
シースカラー	緑色
シールド仕様	はい
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠
絶縁	PE
シース材料	PUR
カラーコーディング	白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色
外径	直径 6.4 mm サイン ± 公差 0.3 mm
外径	6.4 mm ± 0.3 mm

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		