

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	FrontCom, インサートプレート, シールド仕様
注文番号	<a href="#">2004810000</a>
種別	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118389289
数量	1 items

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E223801

## 寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.9055 inch
幅	116.5 mm	幅 (インチ)	4.5866 inch
長さ	90.5 mm	長さ (インチ)	3.563 inch
正味重量	144.4 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## インサート

GFCI /2 x Power USを組み立て済みで挿入 1 ヒューズの挿入 1  
インサート、データ 2 信号挿入 D-Sub 9 極 / VGA / HDMI 1

## 一般データ

製品種類 インサートプレート, シールド仕様 材質 ポリカーボネートPC

## 一般基準

証明書番号 (cURus) E223801 証明書番号 (CSA) 2000039-80039714

## 技術データ GFCI

電圧種別 AC 動作電圧 125 V  
公称電流 20 A ステータス表示 赤色LED  
ハウジング色 グレー 最大トリップ・レベル 6 mA  
セルフテスト 自動的に3秒ごと GFCI保護による米国のコンセント 2個  
トリップレベル、最小 4 mA

## 電気プロパティ

電圧種別 AC 動作電圧 125 V

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ


## クランプ可能な導体

被覆剥き長さ	9 mm	
接続方式	ねじ接続	
導体接続断面積、極細線仕様フェルール端子	最小:	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大:	2.5 mm <sup>2</sup>
導体接続断面積、リジッド	最小:	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大:	4 mm <sup>2</sup>
導体接続断面積、フェルール端子付属細線仕様	最小:	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大:	2.5 mm <sup>2</sup>
導体接続断面積、フェルール端子なし細線仕様		
導体接続断面積、フェルール端子なし極細線仕様		
導体接続断面積、リジッド	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	
導体接続断面積、フェルール端子付属細線仕様	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
導体接続断面、ワイヤエンドフェルール付で非常に柔軟	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	

## 分類

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

寸法図

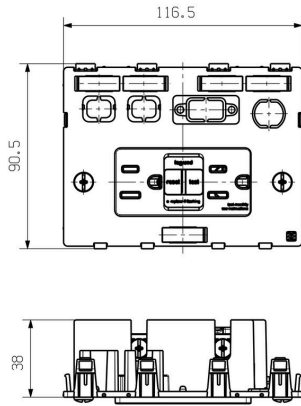


## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## RJ45

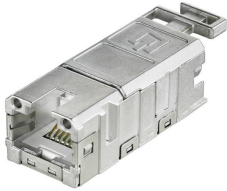

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45インサートソケット, ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
種別	IE-BI-RJ45-C	バージョン
注文番号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45インサートソケット, 隔壁挿入カブラ
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

## USB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-USB-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1019570000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	
種別	IE-BI-USB-AB	バージョン
注文番号	<a href="#">1131380000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプAB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	1 ST	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	IE-BI-USB-3.0-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1487920000</a>	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 ST	

## ヒューズ




FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-PWCB-3A	バージョン
注文番号	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, ヒューズ, 安全フェーズインサート
GTIN (EAN)	4050118348859	
数量	1 ST	

## Signal - D-SUB

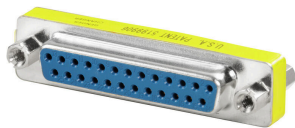

FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-D9-FF	バージョン
注文番号	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-D9-FM	バージョン
注文番号	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, プラグ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-D9-FS	バージョン
注文番号	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, ソケット/はんだ接続付属
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 ST	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 信号 - VGA、HDMI、DP




FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-FCI-HD15-FF	バージョン
注文番号	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, VGA結合, 信号インサートVGA/HD15, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-HDMI-FF	バージョン
注文番号	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI結合, 信号インサートHDMI, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118387414	
数量	1 ST	

## 空白

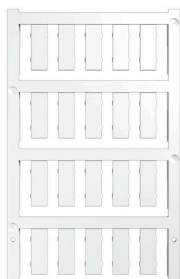

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン	
注文番号	<a href="#">9009030000</a>	スクリュードライバ, スクリュードライバ	
GTIN (EAN)	4032248266944		
数量	1 ST		

## FrontCom Vario 対応アクセサリ



## 一般注文データ

種別	IE-FC-DFM-PWPC	バージョン	
注文番号	<a href="#">2971460000</a>	FrontCom, 接触防止, ダブルフレーム	
GTIN (EAN)	4099986791541		
数量	1 ST		