


ESG 8/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

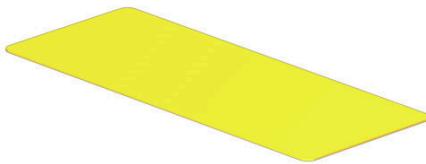

長い耐用期間の補償 : ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエチルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 8 x 20 mm, 黄色
注文番号	2005150000
種別	ESG 8/20 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390780
数量	3000 items

ESG 8/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	0.06 g		

温度

動作温度範囲	-40...120 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	20 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエスチル	印刷文字	非搭載
UL 969 j 準拠の認可	はい	互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
動作温度範囲	-40...120 °C	ロールあたりの数	3000

装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

ESG 8/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



ESG 8/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 RIBBON MM 76/360 SW

バージョン


注文番号 [2005080000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

THM MULTIMARK

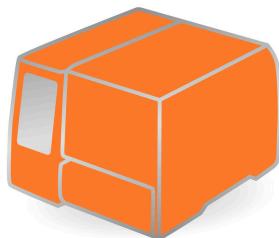

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 MULTIMARK ROLLER 115


バージョン

注文番号 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

THM MULTIMARK PLUS

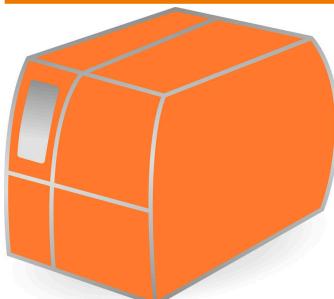

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

バージョン

注文番号 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST