

## CC 15/45 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 事前統合の標準：CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

## MultiMark で得られるメリット

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

バージョン	ClipCard, デバイスマーカー, 15 x 45 mm, 白色
注文番号	<a href="#">2005500000</a>
種別	CC 15/45 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390889
数量	450 items

## CC 15/45 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.7716 inch
正味重量	0.21 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...120 °C
--------	--------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー
幅	45 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエスチル	印刷文字	非搭載
UL 969 j 準拠の認可	はい	互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>
動作温度範囲	-40...120 °C	ロールあたりの数	450

## 装置マーカー

ハロゲン	いいえ
------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CC 15/45 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## CC 15/45 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 RIBBON MM 76/360 SW

注文番号 [2005080000](#)


GTIN (EAN) 4050118389951

数量 1 ST

バージョン

Ink ribbon

## THM MULTIMARK

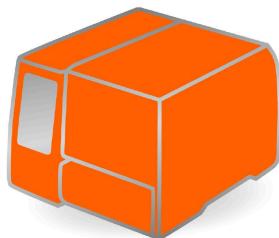

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 MULTIMARK ROLLER 115

注文番号 [1357420000](#)


GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

バージョン

1 ST

## THM MULTIMARK PLUS

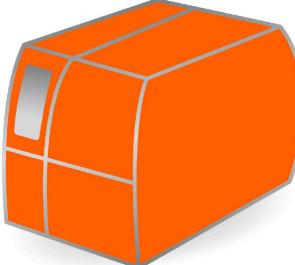

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

注文番号 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

バージョン

1 ST