


## TM-I 30 MM BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

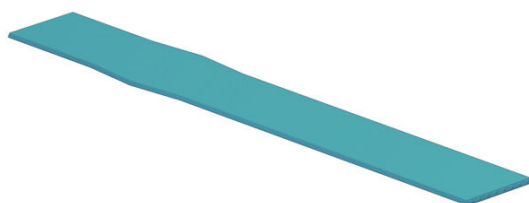[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## プロセスの信頼性：TM-I

TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タグが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレイクポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| バージョン      | TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 青色 |
| 注文番号       | <a href="#">2005990000</a>                |
| 種別         | TM-I 30 MM BL                             |
| GTIN (EAN) | 4050118390452                             |
| 数量         | 2000 items                                |
| 配送ステータス    | 中止                                        |
| 利用可能期限     | 2025-08-31T00:00:00+02:00                 |

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ   | 30 mm  | 高さ (インチ) | 1.1811 inch |
| 幅    | 4 mm   | 幅 (インチ)  | 0.1575 inch |
| 正味重量 | 0.16 g |          |             |

## 温度

|        |              |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ


|             |              |              |                                                                    |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 印刷種別        | ニュートラル       | 幅            | 4 mm                                                               |
| UL 94 可燃性等級 | HB           | 動作温度範囲、最大    | 150 °C                                                             |
| 動作温度範囲、最小   | -40 °C       | 色            | 青色                                                                 |
| ハロゲン        | いいえ          | 基本材質         | ポリエステル                                                             |
| 印刷文字        | 非搭載          | 互換性を有するプリンター | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 動作温度範囲      | -40...150 °C | ロールあたりの数     | 2000                                                               |

## 導体およびケーブルマーカー

|         |             |         |                    |
|---------|-------------|---------|--------------------|
| ハロゲン    | いいえ         | 導体断面、最大 | 70 mm <sup>2</sup> |
| 導体外径、最大 | 35 mm       | 導体外径、最小 | 1.3 mm             |
| 導体外径    | 1.3 - 35 mm | 接続配線の断面 | 70 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

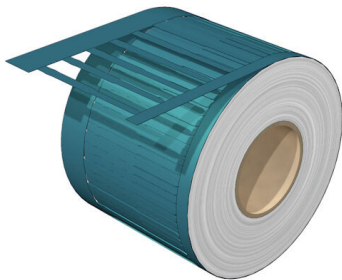

## アクセサリ

## インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | RIBBON MM 76/360 SW        | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK

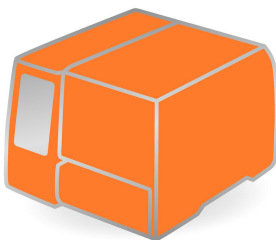


熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## THM MULTIMARK PLUS

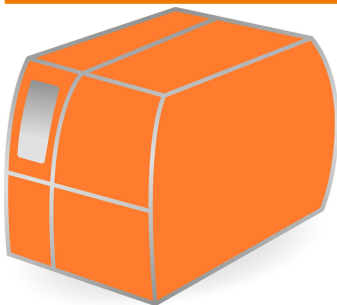

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |