

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









### WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

• 強固な保持と耐久性に優れた印刷

MultiMark で得られるメリット

- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

### 一般注文データ

バージョン	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, 白色
注文番号	2007100000
種別	DEK 5/3.5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118391992
数量	1000 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認			
ROHS	適合		
	ᄺᄓ		
寸法と重量			
高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.1968 inch
<u>同C</u>	3.5 mm	 幅(インチ)	0.1378 inch
<u>''''</u> 正味重量	0.06 g		0.1376 IIICII
動作温度範囲	-5090 °C		
環境製品コンプライアンス	0000		
	注 Hn /在 FA +> 1 >		
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ	1.77 by 1.40 T.+		
印刷の配置	水平および垂直	バージョン 	ハロゲンフリー
福	3.5 mm	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	90 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
色 サール版	白色 Bo A Bo TRU	ハロゲン	いいえ
<u>基本材質</u> ラベリングフィールドのサイズ	PC-ABS, TPU 4.5 x 2.8 mm	 互換性を有するプリンター	非搭載 THM MULTIMARK, THM
			MULTIMARK PLUS
動作温度範囲	-5090 °C	用途/製造元	Weidmueller
分類			
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01

27-28-11-01

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

# 使用例








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### インクリボン

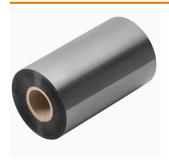

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

### 一般注文データ

種別 RIBBON MM-TB 25/360 SW 注文番号

GTIN (EAN) 4050118390216

数量

バージョン 2005090000 Ink ribbon

### **THM MULTIMARK**



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

### 一般注文データ

MULTIMARK ROLLER TB 種別 注文番号

2438500000

GTIN (EAN) 4050118498721

数量 1 ST

## バージョン

## **THM MULTIMARK PLUS**



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

### 一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER TB バージョン

注文番号 2661600000 GTIN (EAN) 4050118681246

数量 1 ST

作成日 07.11.2025 10:43:51 MEZ

4 カタログステータス / 図面