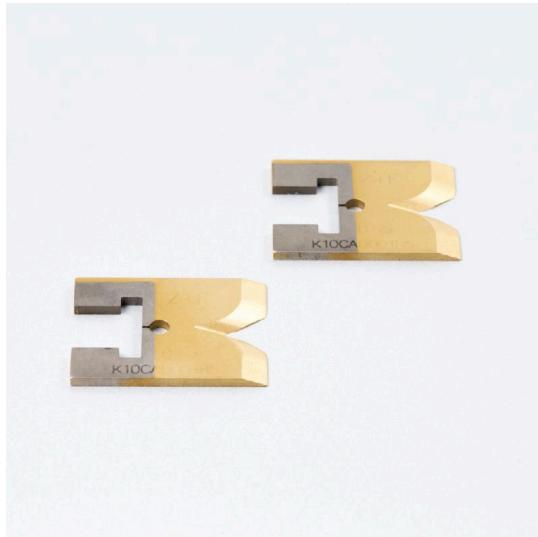


AIMESA VRM 0,55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KGKlingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きで、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターセット
注文番号	2007320000
種別	AIMESA VRM 0,55
GTIN (EAN)	4050118392685
数量	1 items
配送ステータス	中止

AIMESA VRM 0,55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	26.7 mm	奥行き (インチ)	1.0512 inch
高さ	1.6 mm	高さ (インチ)	0.063 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.7874 inch
正味重量	4 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

重要なメモ

製品情報	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
------	---

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		