


## AIMESA VRM 1,13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

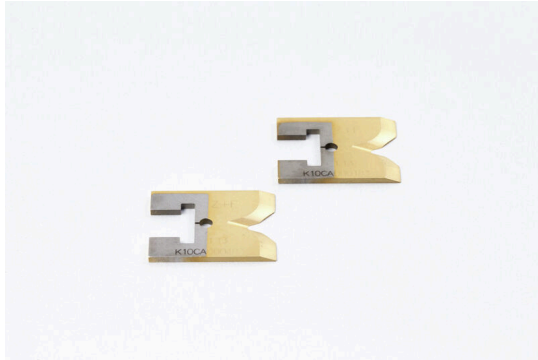

- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | アクセサリ, カッターセット             |
| 注文番号       | <a href="#">2007340000</a> |
| 種別         | AIMESA VRM 1,13            |
| GTIN (EAN) | 4050118392814              |
| 数量         | 1 items                    |
| 配送ステータス    | 中止                         |

## AIMESA VRM 1,13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 26.7 mm | 奥行き (インチ) | 1.0512 inch |
| 高さ   | 1.6 mm  | 高さ (インチ)  | 0.063 inch  |
| 幅    | 20 mm   | 幅 (インチ)   | 0.7874 inch |
| 正味重量 | 4 g     |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 重要なメモ

製品情報 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |