

## ELS 6/30 MM GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

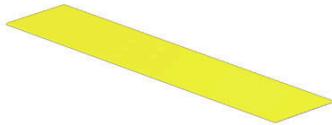

## ELS

ELS タグは、WKM ケーブルマーカージャケットやグループタグキャリア対応の特殊な非粘着性の挿入型ラベルです。薄いながらも耐引裂性のマットポリエステルで、ラベリングに優れ、良好な判読性のラベルを作成します。撥水性の WKM スリーブと組み合わせて使用することで、特に過酷環境で長期間にわたってケーブルを識別することができます。

## 一般注文データ

バージョン	ELS, マーカの挿入, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">2010620000</a>
種別	ELS 6/30 MM GE
GTIN (EAN)	4050118397178
数量	3000 items

## ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.14 mm	奥行き (インチ)	0.0055 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	0.06 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...150 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	バージョン	ハロゲンフリー
幅	6 mm	UL 94 可燃性等級	HB
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載
互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	動作温度範囲	-40...150 °C
ロールあたりの数	3000		

## 導体およびケーブルメーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	150 mm <sup>2</sup>
導体外径、最大	115 mm	導体外径、最小	7 mm
導体外径	7 - 115 mm	接続配線の断面	150 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることによって、環境への影響を最大限に保護

## 一般注文データ

種別	WKM 8/30	バージョン	
注文番号	<a href="#">1631910000</a>	WKM, 導体およびケーブルマーカ、7 - 115 mm, 30 x 8 mm, ワイヤとケーブルマーカ、透明	
GTIN (EAN)	4008190206666		
数量	50 ST		

## インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン	
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
数量	1 ST		

## THM MULTIMARK

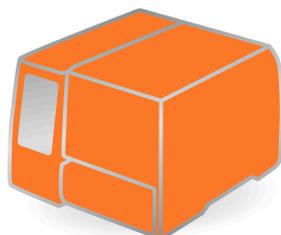

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS

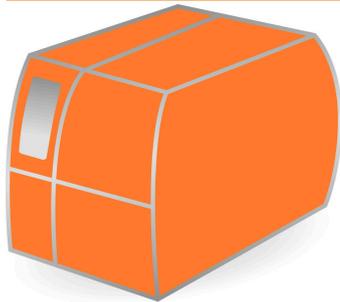

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	