

## SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	保護対象コンポーネントアセンブリ, SAIアクティブ, アクセサリ, センサ/アクチュエータプラグインコネクタ
注文番号	<a href="#">2018050000</a>
種別	SAIEND CAN-M12B 5P A-COD
GTIN (EAN)	4050118401448
数量	1 items

## SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 8.8 g

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## ケーブルの技術仕様

極数 5

## 一般的な技術データ

コーディング	A-coded	接続スレッド	M12
バージョン	ソケットコネクタ, ストレート	公称電圧	60 V

## 電気プロパティ

公称電圧 60 V

## 分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAIEND CAN-M12B 5P A-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

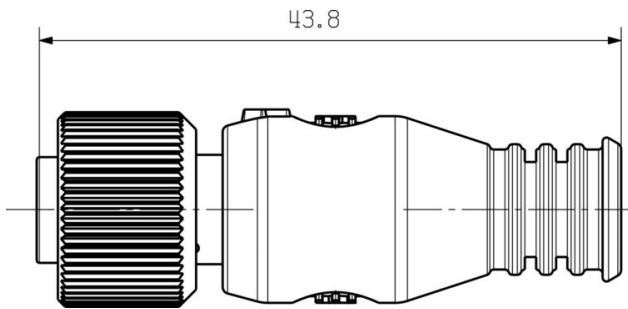

極スキーム

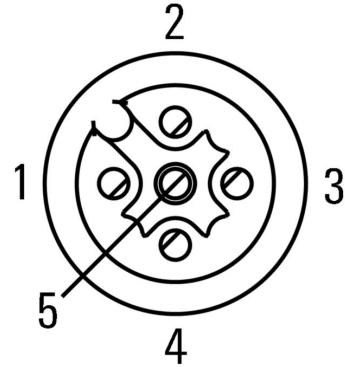

配線図

