

SAKDU 4/ZR BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	フィードスルー端子, ねじ接続, 4 mm ² , 630 V, 32 A, 青色
注文番号	2018280000
種別	SAKDU 4/ZR BL
GTIN (EAN)	4050118450965
数量	50 items

SAKDU 4/ZR BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E60693

寸法と重量

深さ	47 mm	奥行き (インチ)	1.8504 inch
DIN レールを含む奥行き	48 mm	高さ	46 mm
高さ (インチ)	1.811 inch	幅	6.1 mm
幅 (インチ)	0.2402 inch	正味重量	9.72 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	10 AWG	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ D (cURus)	300 V	証明書番号 (cURus)	E60693
コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	20 AWG	コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	20 AWG
電流サイズ B (cURus)	30 A	電圧サイズ C (cURus)	150 V
現在のサイズ C (cURus)	30 A	現在のサイズ D (cURus)	10 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	10 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A4	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10
接続方向	横向きに	締め付けトルク、最大	0.8 Nm
締め付けトルク、最小	0.5 Nm	被覆剥き長さ	10 mm
接続方式	ねじ接続	接続数	3
クランプ範囲、最大	6 mm ²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
クランプネジ	M 3	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	4 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	4 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²	接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 ねじ接続

SAKDU 4/ZR BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	3
層ごとの電位数	1	PE 接続	いいえ
取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 20
取り付けレール	TS 35		

材料データ

基本材質	PA 66/6	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	4 mm ²	定格電圧	630 V
定格 DC 電圧	630 V	公称電流	32 A
最大導体電流	32 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ
定格インパルス耐電圧	8 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.02 W
サージ電圧カテゴリ	III	汚染度	3

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ		
-----------	-----	--	--

分類

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

SAKDU 4/ZR BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	SAKQ 4/2	バージョン
注文番号	1129310000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 2, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996483	6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 4/3	バージョン
注文番号	1129320000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 3, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996162	6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 4/4	バージョン
注文番号	1129330000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 4, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996179	6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 4/10	バージョン
注文番号	1129340000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996186	6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	20 ST	
種別	SAKEW 35	バージョン
注文番号	1129450000	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 50 mm, 幅: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248970612	V-0, PA 66/6
数量	50 ST	
種別	SAKAP/SAKDU 4/ZR	バージョン
注文番号	2038960000	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 45.8 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118455236	V-0, PA 66/6
数量	20 ST	
種別	TSCH 5	バージョン
注文番号	1485880000	小型パテーション (端子), PA 66/6, グレー, 連続動作温度、最大: 120
GTIN (EAN)	4050118315394	°C
数量	100 ST	
種別	SAKTW 35	バージョン
注文番号	2696960000	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 55 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118861464	V-0, PA 66/6
数量	20 ST	

SAKDU 4/ZR BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

種別	QB 75/6.2/15	バージョン
注文番号	0535200000	渡り配線コネクタ (端子, ねじ込み, グレー, 27 A, 極数: 75, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190179168	(mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 0.8 mm
数量	10 ST	

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	QB 75/6.2/9/WI	バージョン
注文番号	0526400000	渡り配線コネクタ (端子, ねじ込み, グレー, 27 A, 極数: 75, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190099923	(mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 0.8 mm
数量	10 ST	
種別	ISPF QB75 SW	バージョン
注文番号	0526700000	絶縁プロフィール, プラスチック, 黒色
GTIN (EAN)	4008190093723	
数量	10 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッ

SAKDU 4/ZR BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン	
注文番号	2749340000	スクレイドライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚	
GTIN (EAN)	4050118895568	み (A): 0.6 mm	
数量	1 ST		

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	バージョン	
注文番号	1011320000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,	
GTIN (EAN)	4032248717644	白色	
数量	1000 ST		

BLM

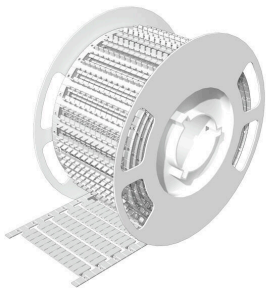

一般注文データ

種別	BLM 5/6 TB	バージョン	
注文番号	7760380691	BLM, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白	
GTIN (EAN)	6944169819131	色	
数量	6000 ST		