


SAKEW 35/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

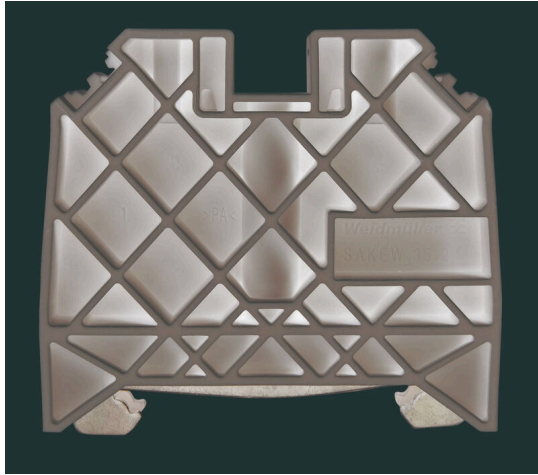

一般注文データ

バージョン	エンドブラケット, グレー, TS 35, V-0, PA 66/6, 幅: 10 mm, 120 °C
注文番号	2085410000
種別	SAKEW 35/2
GTIN (EAN)	4050118459517
数量	50 items

SAKEW 35/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	49 mm	奥行き (インチ)	1.9291 inch
DIN レールを含む奥行き	49 mm	高さ	56 mm
高さ (インチ)	2.2047 inch	幅	10 mm
幅 (インチ)	0.3937 inch	正味重量	16.62 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

取り付けレール	TS 35
---------	-------

全般

取り付けレール	TS 35
---------	-------

材料データ

基本材質	PA 66/6	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	ロック	ねじ固定用
--------	------	-----	-------

分類

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		