

**HDC 07A TOLU 1M20G BLK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	<a href="#">2089000000</a>
種別	HDC 07A TOLU 1M20G BLK
GTIN (EAN)	4050118421033
数量	1 items

## HDC 07A TOLU 1M20G BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

深さ	26.8 mm	奥行き (インチ)	1.0551 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
幅	36.5 mm	幅 (インチ)	1.437 inch
正味重量	11.44 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310
耐薬品性	物質 アセトン 耐薬品性 条件付き耐性 物質 捜削油 耐薬品性 耐性 物質 ディーゼル 耐薬品性 耐性 物質 エチルアルコール 耐薬品性 耐性 物質 トランスマッision油 耐薬品性 耐性 物質 作動油 耐薬品性 耐性 物質 冷却剤 耐薬品性 耐性 物質 石油ベンジン 耐薬品性 耐性 物質 汗 耐薬品性 耐性 物質 高級ガソリン 耐薬品性 条件付き耐性 物質 水 耐薬品性 耐性 物質 紫外線 耐薬品性 不安定 物質 オゾン 耐薬品性 不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ カバー	M 20 カバーなし	上部 / 底部 / 蓋 締付けトルク	上部 0.5 Nm
---------------------	---------------	-----------------------	--------------

**HDC 07A TOLU 1M20G BLK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	1	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	M 20
色 (RAL)	RAL 9011	BG	1
Moduplug®に最適	いいえ		

**一般データ**

締付けトルク	0.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ		

**寸法**

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	26.8 mm
ハウジングの全長	26.8 mm	ハウジングBの高さ	50 mm

**分類**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 07A TOLU 1M20G BLK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

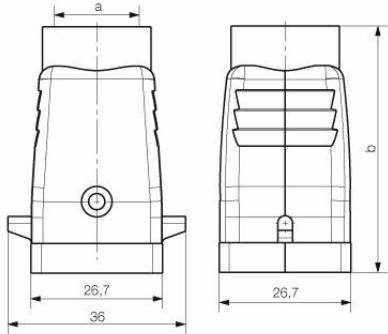

## HDC 07A TOLU 1M20G BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 07A DODL 2BO	バージョン
注文番号	<a href="#">1665760000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422783	
数量	1 ST	
種別	HDC 07A DMCL 2BO	バージョン
注文番号	<a href="#">1665770000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422790	
数量	1 ST	

## IP67 バージョン (未承認)



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M20-K67 10-14	バージョン
注文番号	<a href="#">1909700000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ポリアミド6
GTIN (EAN)	4032248536627	
数量	50 ST	

**HDC 07A TOLU 1M20G BLK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****IP68 バージョン**

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

**一般注文データ**

種別	VG M20-1/K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772300000</a>	VG K（標準プラスチック製ケーブルグランド）, ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129966	ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,
数量	50 ST	IP67, IP68 - 5パール（30分）, ポリアミド6

**IP67 バージョン（未承認）**

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

**一般注文データ**

種別	VG M20-K67 6-12	バージョン
注文番号	<a href="#">1909690000</a>	VG K（標準プラスチック製ケーブルグランド）, ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536610	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, ポリアミド6
数量	50 ST	

**らせん型反キソク保護 IP68 バージョン**

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

**一般注文データ**

種別	VG M20-K68 SKS 10-14	バージョン
注文番号	<a href="#">1776720000</a>	VG K SZS（反キソクコイル付き標準プラスチックケーブルグラン
GTIN (EAN)	4032248156146	ド）, ケーブルグランド, ストレート, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD
数量	25 ST	max. 14 mm, ポリアミド6

**HDC 07A TOLU 1M20G BLK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

種別	VG M20-K68 SKS 6-12	バージョン
注文番号	<a href="#">1778860000</a>	VG K SZS (反きんくコイル付き標準プラスチックケーブルグラン
GTIN (EAN)	4032248161874	ド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD
数量	50 ST	max. 12 mm, ポリアミド6