

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
2089000000
HDC 07A TOLU 1M20G BLK
4050118421033
1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

-60	="
<i>1</i> =K	=:::

MAMID承認件数

 ϵ

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	26.8 mm	奥行き(インチ)	1.0551 inch
高さ	50 mm	 高さ(インチ)	1.9685 inch
幅	36.5 mm	 幅(インチ)	1.437 inch
正味重量	11.44 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su	
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4	fb9aa902310
対薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 20	上部 / 底部 / 蓋	上部
締付けトルク	0.5 Nm	ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラ
			グハウジング

作成日 06.11.2025 06:06:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ロックシステム設計	下側のサイドロッククラン プ	設計	標準
 設置サイズ	1		スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
内付スレッド	M 20	色(RAL)	RAL 9011
BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
一般データ			
締付けトルク	0.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
<u> </u>	プラスチック	- <u>- 日本日然任守級</u> 保護度合い	 IP65, 勘合状態
ハッファイエ安//頁 EMC ハウジング	いいえ	<u> </u>	11 00, 圆口伙愿
寸法			
<i>└</i>	- 1 . 18/4-	₩ 	00.0
ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	26.8 mm
ハウジングの全長	26.8 mm	ハウジングBの高さ	50 mm
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
CLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
CLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

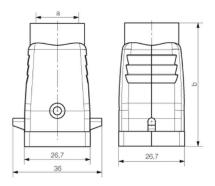



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A DODL 2BO	バージョン
注文番号	<u>1665760000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4008190422783	ジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 ST	
種別	HDC 07A DMDL 2BO	バージョン
種別 注文番号	HDC 07A DMDL 2BO 1665770000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ

IP67 バージョン (未承認)



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M20-K67 10-14	パージョン
注文番号	1909700000	VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536627	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ポリアミド6
数量	50 ST	

作成日 06.11.2025 06:06:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別 VG M20-1/K68 バージョン 注文番号 1772300000 VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, GTIN (EAN) 4032248129966 ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, 数量 50 ST IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6

IP67 バージョン (未承認)



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

ー般注文データ

種別 VG M20-K67 6-12 バージョン 注文番号 <u>1909690000</u> VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス GTIN (EAN) 4032248536610 トレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, ポリアミド6 数量 50 ST

らせん型反キンク保護 IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も 多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別 VG M20-K68 SKS 10-14 バージョン 注文番号 1776720000 VG K SZS (反キンクコイル付き標準プラスチックケーブルグラン GTIN (EAN) 4032248156146 ド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 15 mm, OD min. 10 - OD 数量 25 ST max. 14 mm, ポリアミド6

作成日 06.11.2025 06:06:12 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VG M20-K68 SKS 6-12	パージョン
注文番号	<u>1778860000</u>	VG K SZS (反キンクコイル付き標準プラスチックケーブルグラン
GTIN (EAN)	4032248161874	ド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 11 mm, OD min. 6 - OD
粉昙	50 ST	max 12 mm ポリマミド6