

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ









CH20Mハウジングのフリップカバーでは、お客様の用途をサポートする実用的機能をご用意しています。密封できるため、コンテンツの安全と保護がさらに強化されます。また、重要な情報やロゴを明確に表示するために、パッド印刷を使用してカバー上で印刷するオプションもあります。

さらに、マーカーを使用して、具体的の手順やマーキングをカバーに直接適用できます。

一般注文データ

バージョン	モジューラーハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH2OM 黒色, 透明, カバーを反転, 幅: 6.1	
	mm	
注文番号	<u>2418620000</u>	
種別	CH20M6 C BK 1819	
GTIN (EAN)	4032248899142	
数量	50 items	

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	海		
ROHS	適合 		
寸法と重量			
∞ →	C 0	南仁キ(ノンイ)	0.0077 :
察さ	6.8 mm	奥行き(インチ)	0.2677 inch
高さ	69.8 mm	高さ (インチ)	2.748 inch
	6.1 mm	幅(インチ)	0.2402 inch
E味重量 	0.65 g		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	学拠 (光脉なり) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
	U. IWI%で他んのSVHUは含む	よれ こいま ピル	
材質データ			
UL 94 可燃性等級	V-2	ー 絶縁材	PC
のである。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Illa	表面仕上	
治線例グルーク 基本材質			
基本的貝	ノラステック	比較追跡指数(CTI)	175 ≤ CTI <400
一般データ			
-	B 6 14 111		
五 (水子(水))	黒色, 透明	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート(類似)	RAL 9011, -	封止オプション	いいえ
コンポーネントプロパティ			
セーフティロック	密閉可能	マーカー一体化可能	はい
	密闭 円 形	マーガー一体化可能	19.01
個別化オプション			
お客様固有のカットアウトが可能 お客様	いいえ	お客様固有のラベル付けが可能	はい
日本版画有のガッドアッドが可能 顕客固有の注文プロセス	<u> </u>	<u>の各様回行のファイル内のカー円能</u> 交互の色	 要望により特注対応あり
現合国行の圧入ノロビス	ンを参照してください	<u> </u>	女主により付江刈心のり
TIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
TIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
CLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
CLASS 15.0	27-19-06-03		

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

製品イメージ

寸法図

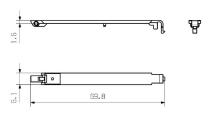



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカー を使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 MF 5/7.5 MC NE WS 注文番号 1877680000

4032248468270

GTIN (EAN) 40322484682 数量 320 ST バージョン

MultiFit, 端子マーカー, 5 x 7.5 mm, ピッチ (mm) (P): 7.50 アデル

RKW, フェニックス, 白色

カスタム印刷



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカー を使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白 マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 MF 5/7.5 MC SDR 注文番号 <u>1877660000</u> GTIN (EAN) 4032248468256 バージョン MultiFit, 端子マーカー, 5 x 7.5 mm, ピッチ (mm) (P): 7.50 アデル

RKW, フェニックス, 顧客の仕様に準拠

数量 64 ST

作成日 31.10.2025 06:11:23 MEZ

カタログステータス / 図面 4