


PAC-HE10-F-HF-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

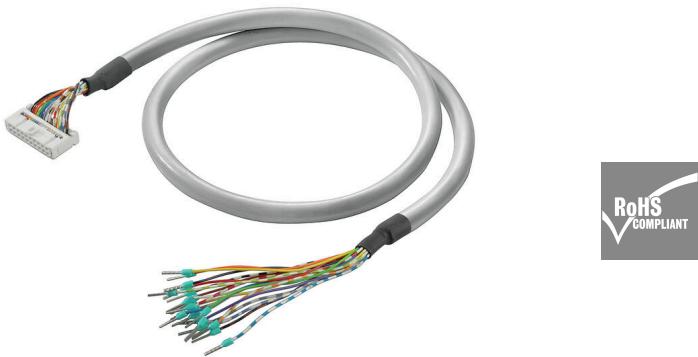

図に類似

一般注文データ

注文番号	2420540005
種別	PAC-HE10-F-HF-0M5
GTIN (EAN)	4032248340668
数量	1 items

PAC-HE10-F-HF-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	24 g
------	------

温度

保管温度	-10...60 °C	動作温度	-10...50
------	-------------	------	----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ケーブル長	0.5 m	最適	デジタル信号
ケーブル	ケーブルLIHH	インターフェースコネクタ	フラットケーブルコネクタ HE10 10P
極数、最小	10 極	コネクタ PLC 側	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²)
導体断面積	0.14 mm ²		

電気データ

合計電流、最大	3 A	パス当たりの許容電流強度、最大	1 A
定格電圧	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	抵抗	≤ 150 mΩ/m
動作電圧	≤ 60 V ≤ 25 V AC	容量配線 / 配線	300 pF/m
容量配線 / シールド	300 pF/m		

分類

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		