

ENERGY METER 350

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



エネルギーメーター - ValueLine

エネルギーデータ把握の最新機能

ValueLineエネルギーメーターのパフォーマンス範囲は、エネルギー測定の中心機能を超えていきます。

また、さらなるエネルギー品質パラメータの決定、保存、可視化にも適しています。

無料の「ecoExplorer go」ソフトウェアは、ほとんどのタイプの製品グループで利用できます。

一方で、デバイスの構成/試運転/測定値の可視化に、また他方では、電力品質を分析に対応します。

一般注文データ

バージョン	Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
注文番号	2425420000
種別	ENERGY METER 350
GTIN (EAN)	4050118433449
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2023-12-31T00:00:00+01:00

ENERGY METER 350

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	48 mm	奥行き (インチ)	1.8898 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.7795 inch
幅	96 mm	幅 (インチ)	3.7795 inch
正味重量	250 g		

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	動作温度	-10 °C...55 °C
動作温度時の湿度	15...95 % RH		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

入出力

デジタル出力数	2	パルス出力数	2
温度入力	いいえ		

技術データ

バージョン	1相、3相の主電源の電力測定/表示	保護度合い	エンクロージャ : IP20, IP40
汚染度	2	定格電流	1 / 5 A
標準	DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030	測定範囲、電圧 L ~ N、AC	275 V
測定範囲、電圧 L ~ L、AC	476 V	サージ電圧カテゴリー	300 V CAT III
電源電圧	196...275 V AC	電源電圧	230 V
3線式	いいえ	4線式システム	はい
四分円	4	サンプリング周波数50/60 Hz	3 kHz
連続測定	いいえ	1秒当たりの測定結果	1 ms
期間の実効値 (50/60 Hz)	1 / 1	残留電流測定	いいえ
電流測定チャンネル	3	電圧の測定精度	1 %
電流の測定精度	1 %	アクティブエネルギーの測定精度 (kWh, .../5 A)	クラス2
動作時間計	はい	二元金属機能	はい

ENERGY METER 350

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

測定データの記録

メモリ；最小値と最大値	はい	統合ロジック	いいえ
-------------	----	--------	-----

電圧品質の測定

% での歪み係数 THD-U 不平衡	いいえ	% での歪み係数 THD-I プラス、マイナス、ゼロシステム	いいえ
現在のちらつき強度	いいえ	短時間の中断	いいえ
イベントのシーケンス記録機能	いいえ		

電圧入力測定

電圧の測定精度 四分円	1 % 4	3線式	いいえ
測定範囲、電圧 L ~ L、AC 4 線式システム	476 V はい	% での歪み係数 THD-U 測定範囲、電圧 L ~ N、AC	いいえ 275 V

電流入力測定

定格電流 電流の測定精度	1 / 5 A 1 %	電流測定チャンネル 残留電流測定	3 いいえ
% での歪み係数 THD-I	いいえ		

絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	300 V CAT III	汚染度	2
------------	---------------	-----	---

分類

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		


ENERGY METER 350

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

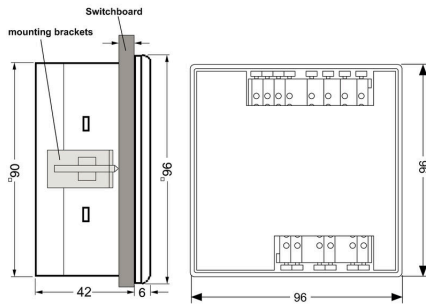

ENERGY METER 350

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ



一般注文データ

種別	ENERGY METER BRACKET S1	バージョン
注文番号	2433080000	
GTIN (EAN)	4050118446500	
数量	1 ST	
種別	ENERGY METER SEAL L96-1	バージョン
注文番号	2495640000	
GTIN (EAN)	4050118505887	
数量	1 ST	
種別	ENERGY METER FIXING SET	バージョン
注文番号	2433030000	
GTIN (EAN)	4050118446401	
数量	1 ST	