

ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



簡素な SO インターフェースを備えた測定機器が広く普及しています。ただし、測定値を内部ネットワークに直接伝えることはできないため、したがって、これまでには、各測定機器にゲートウェイが必要でした。

Energy Logger D550 を使用すると、最大 15 個の測定機器からのパルス信号を LAN インターフェース経由で収集、保存、送信できます。

特に小型の Energy Logger D550 は、消費データとプロセスデータの収集と転送を簡素化および高速化する費用対効果の高いソリューションです。

一般注文データ

注文番号	2425520000
種別	ENERGY LOGGER D550
GTIN (EAN)	4050118433333
数量	1 items

ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E469563

寸法と重量

深さ	46 mm	奥行き (インチ)	1.811 inch
高さ	90 mm	高さ (インチ)	3.5433 inch
幅	107.5 mm	幅 (インチ)	4.2323 inch
正味重量	200 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
動作温度時の湿度	5...95 % RH		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

入出力

デジタル入力数	15	デジタル出力数	3
パルス出力数	3	温度入力	はい
カウント率	20 Hz		

技術データ

バージョン	1相、3相の主電源の電力測定/表示	取り付け方式	DIN レール
保護度合い	IP20	標準	DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
サージ電圧カテゴリー	300 V CAT III	電源電圧	20 ~ 250 V AC, 20 ~ 300 V DC 20 ~ 300 V DC
動作時間計	はい		

測定データの記録

メモリ ; 最小値と最大値	はい	メモリサイズ	32 MB
ソフトウェア	ecoExplorer go®		

ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

通信

インターフェース	RS485: 9,6 – 115,2 kbps, Ethernet	プロトコル	Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
----------	--------------------------------------	-------	---

絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	300 V CAT III
------------	---------------

分類

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		


ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ

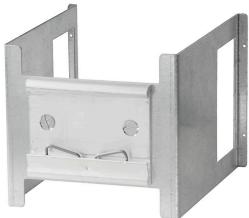

一般注文データ

種別	ENERGY LOGGER SO MODULE	バージョン
注文番号	2446170000	
GTIN (EAN)	4050118459548	
数量	1 ST	