
PAC-HE20-F-HF-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

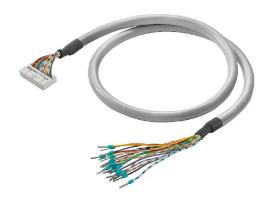



図に類似

一般注文データ

注文番号	2425660025
種別	PAC-HE20-F-HF-2M5
GTIN (EAN)	4032248399093
数量	1 items

PAC-HE20-F-HF-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
	'		
ROHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	200.75 g		
温度			
保管温度	-1060 °C		-1050 °C
	'		
RoHS 対応状況	準 拠		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ			
<i>∟</i>	0.5	E/A	-** L 11 / - D
<u>ケーブル長</u> ケーブル	2.5 m ケーブルLIHH		デジタル信号
ケーノル	ゲーノルLIHH	インターフェースコネクタ	フラットケーブルコネク? HE10 20P
極数、最小	20 極	コネクタ PLC 側	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²)
導体断面積	0.14 mm ²		
電気データ			
合計電流、最大	3 A	パス当たりの許容電流強度、最大	1 A
_口	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	バスヨたりの計谷电加强度、取入 抵抗	≤ 150 mΩ/m
型。 動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC		300 pF/m
<u> </u>	300 pF/m	山, 主日0水外 / 日0水外	000 βι/ιιι
			1
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

カタログステータス / 図面 2