

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







 
性能の向上。Simplified.

u-remote.

Weidmüller u-remote - 革新的なリモートI/Oコンセプトで、IP67に対応し、ユーザーメリットに特化した設計、迅速な設置、より安全なスタートアップ、ダウンタイムの削減を実現しています。パフォーマンスが大幅に向上し、生産性が向上します。u-remote は、「より高性能」の略です。シンプル化

一般注文データ

Automation Products - u-remote IP67, センサーア クチュエータアクティブ分電器, PROFINET V2.3,
ファユエータックティッカ電台, FROTINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, マルチプロトコル
2426310000
UR67-MP-78-16DO-12-60M
4050118434521
1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数	C E GUDUS

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号 (と川っ)	F141197

寸法と重量

高さ	17.3 mm	高さ(インチ)	0.6811 inch
幅	59.6 mm	幅(インチ)	2.3465 inch
正味重量	520 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

デジタル出力

出力信号当たりの最大電流容量	2 A	
診断表示	チャネル単位, LED経由, 赤色	
デジタル出力	短絡保護	はい
	過負荷保護	はい
	極性違い防止	はい
短絡耐性仕様	はい	
最大総電流出力	9A(12 Aはマニュアルを参照)	
入力電圧、低い	最小(UL -1)	
ステータス表示	チャネル単位, LED経由, 黄色	
出力電圧、高	最大 2 V	

一般データ

UL 94 可燃性等級	UL 94	保護度合い	IP67	
モジュール変種	16のデジタル出力			

接続

電源電圧(AUX-IN)	1x 7/8インチプラグ5極	電源電圧(AUX-OUT)	1x 7/8インチソケット5極
フィールドバス(BUS-OUT)	1x M12メス4極, Dコード	フィールドバス(BUS-IN)	1x M12メス4極, Dコード
I/O接続	8 x M12ソケット5極, A		
	コード化		

電源電圧

極性違い防止	はい	動作電圧	24 V
制限	18 V DC 30 V DC	モジュール電子機器の電力消費	100 mA(標準)

作成日 31.10.2025 03:56:56 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

Л	半四
7	20
73	灰尺

EC001599	ETIM 7.0	EC001599
EC001599	ETIM 9.0	EC001599
EC001599	ECLASS 9.0	27-24-26-04
27-24-26-04	ECLASS 10.0	27-24-26-04
27-24-26-04	ECLASS 12.0	27-24-26-04
27-24-26-04	ECLASS 14.0	27-24-26-04
27-24-26-04		
	EC001599 EC001599 27-24-26-04 27-24-26-04 27-24-26-04	EC001599 ETIM 9.0 EC001599 ECLASS 9.0 27-24-26-04 ECLASS 10.0 27-24-26-04 ECLASS 12.0 27-24-26-04 ECLASS 14.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M12



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーション を外部の影響から保護します。

一般注文データ

種別	SAI-SK-M12	パージョン
性工力リ	SAI-SK-WITZ	N-232
注文番号	9456050000	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4008190304058	
数量	30 ST	
種別	SAI-SK-M12-UNI 2029	バージョン
注文番号	2330260000	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248592067	
数量	20 ST	
種別	SAI-SK STECKER M12	バージョン
注文番号	<u>1781520000</u>	Protective cap, IP20
GTIN (EAN)	4032248171835	
数量	50 ST	

PUR、ハロゲンフリー、黒(U)



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアク チュエータの配線、データや電力の送信など、さまざま なアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性がり ます。

7/8 インチケーブルは、電源 電圧供給供給アプリケー

ションに使用される傾向があります。 何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要 でしょうか?当社へお知らせください。

一般注文データ

種別	SAIL-7/8W-5-1.5U	バージョン
注文番号	<u>1292180150</u>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, 7/8 インチ, 極
GTIN (EAN)	4050118088052	数 : 5 (4 + PE), 1.5 m, ピン、90°, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ,
数量	1 ST	シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-7/8G-5-1.5U	バージョン
注文番号	<u>1292170150</u>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, 7/8 インチ, 極
GTIN (EAN)	4050118088168	数 : 5 (4 + PE), 1.5 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED:
数量	1 ST	いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
種別	SAIL-7/8BW-5-1.5U	バージョン
注文番号	<u>1292200150</u>	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, 7/8 インチ, 極
GTIN (EAN)	4050118088304	数 : 5 (4 + PE), 1.5 m, ソケット、アングル, シールド仕様: いいえ, LED:
数量	1 ST	いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ

作成日 31.10.2025 03:56:56 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

クセサリ

種別 SAIL-7/8BG-5-1.5U バージョン

1292190150 注文番号 センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, 7/8 インチ, 極 4050118088250 数:5(4+PE), 1.5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: い GTIN (EAN)

いえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ 数量 1 ST

直線



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあ ります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラ-は個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを 提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能 な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅 固性が高く、例として、機械工学などに最適です。7/8" の丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信できま す。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術 により、フェルール端子を使用して、導体を接続素子に 差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続も サポートする、従来の最も安価な接続技術です。

-般注文データ

種別 SAIB-5/9-7/8 バージョン

注文番号 1292000000 フィールド接続可能コネクタ, 7/8 インチ

GTIN (EAN) 4050118086874

角度付き



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあ ります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラー は個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを 提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能 な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅 固性が高く、例として、機械工学などに最適です。7/8" の丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信できま す。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術 により、フェルール端子を使用して、導体を接続素子に 差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続も サポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

種別 SAIBW-5/9-7/8 バージョン 1292020000 注文番号 フィールド接続可能コネクタ, 7/8 インチ 4050118086959 GTIN (EAN)

数量 1 ST

作成日 31.10.2025 03:56:56 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

直線



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを 提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。 7/8"の丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信できます。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術により、フェルール端子を使用して、導体を接続素子に差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続もサポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

種別 SAIS-5/9-7/8 注文番号 <u>1301220000</u> GTIN (EAN) 4050118098150 数量 1 ST バージョン

フィールド接続可能コネクタ, 7/8 インチ

角度付き



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを 提供しています

M8、M12、M16、および 7/8"接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学などに最適です。7/8"の丸型プラグインコネクタは、大量の電力を送信できます。

ネジ接続は、さまざまな用途で使用できます。この技術により、フェルール端子を使用して、導体を接続素子に差し込み、ネジ固定できます。これは、複合導体接続もサポートする、従来の最も安価な接続技術です。

一般注文データ

数量

種別 SAISW-5/9-7/8 注文番号 <u>1291980000</u> GTIN (EAN) 4050118087017

1 ST

バージョン

フィールド接続可能コネクタ, 7/8 インチ

M12 直線 オス型 - M12 直線 オス型

組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、ドラッグチェーン互換、M12





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別 IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E バージョン

注文番号 1025950015 ドラグラインケーブル, PROFINET, M12 Dコード – IP 67ストレートピ GTIN (EAN) 4032248776054 ン, M12 Dコード - IP 67ストレートピン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) /

数量 Cat.5e (TIA T568-B) , PUR, 1.5 m

ドラッグラインケーブル Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 直線 オス型

組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色、ド ラッグチェーン互換、 M12-RJ45




一般注文データ

種別 IE-C5DD4UG0015MCSA70-E バージョン

注文番号 ドラグラインケーブル, PROFINET, M12 Dコード – IP 67ストレートピ 1044470015 GTIN (EAN) 4032248779062 $\scriptstyle{\sim}$, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) ,

PUR, 1.5 m 数量 1 ST

ネジ接続

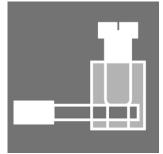

IP 67 での M12 プラグインコネクタは、ネジ接続または バネ接続が選択可能

-般注文データ

種別 SAISGS-M-4D-6/8-M12 バージョン 1892120000 注文番号

4032248569380 GTIN (EAN)

1 ST 数量

フィールド接続可能コネクタ, M12

作成日 31.10.2025 03:56:56 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

数量

種別 ESG-M 8/20 MC NE WS 注文番号 <u>1027290000</u> GTIN (EAN) 4032248753284

200 ST

バージョン

ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能