SAI-WDF 5P M12 K



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







一般注文データ

注文番号	2427060000
種別	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
数量	1 items

SAI-WDF 5P M12 K



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

(€ 點

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 20 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 6c

場合)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ		ねじ接続
ハウジング主要材質	CuZn	接点材質	CuZn
公称電圧	60 V	 公称電流	4 A
- 保護度合い	IP67	 ケーブルグランド	M 12
 ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C		

一般的な技術仕様

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12ソケット, M12プラグ	接触表面	金メッキ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	CuZn
接点材質	CuZn	公称電圧	60 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67
ケーブルグランド	M 12	ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

カタログステータス / 図面 2

SAI-WDF 5P M12 K




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

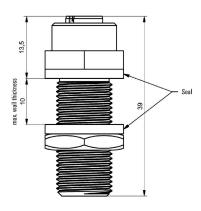

寸法図

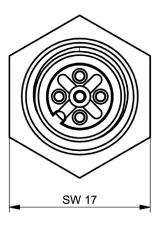

極スキーム

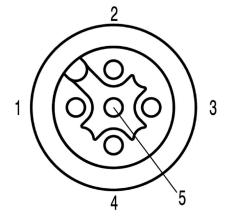

極スキーム

