


HS-HF 19.5-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

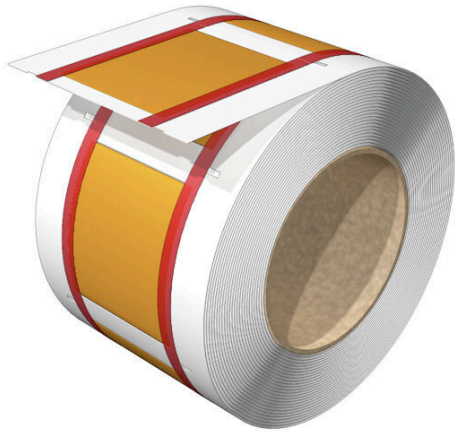

熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | コンダクタマーカ、導体およびケーブルマーカ、19.5 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 2437980000 |
| 種別 | HS-HF 19.5-38.1/50 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118460636 |
| 数量 | 100 items |

HS-HF 19.5-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.77 mm | 奥行き (インチ) | 0.0303 inch |
| 高さ | 50.8 mm | 高さ (インチ) | 2 inch |
| 幅 | 60.5 mm | 幅 (インチ) | 2.3819 inch |
| 正味重量 | 6.5 g | | |

温度

動作温度範囲 -55...105 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|
| 印刷種別 | ニュートラル | 幅 | 60.5 mm |
| 動作温度範囲、最大 | 105 °C | 動作温度範囲、最小 | -55 °C |
| 色 | 黄色 | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリオレフィン | 印刷文字 | 非搭載 |
| 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | 動作温度範囲 | -55...105 °C |
| ロールあたりの数 | 100 | | |

導体およびケーブルマーカ

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 240 mm ² |
| 導体断面、最小 | 70 mm ² | 導体外径、最大 | 38.1 mm |
| 導体外径、最小 | 19.5 mm | 収縮率 | 2:1 |
| 推奨収縮温度 | 90 °C | 導体外径 | 19.5 - 38.1 mm |
| 接続配線の断面 | 70 - 240 mm ² | | |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HS-HF 19.5-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

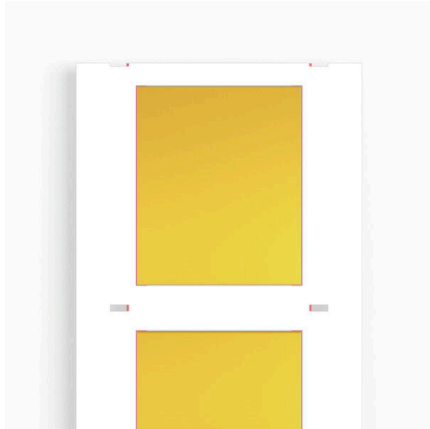

HS-HF 19.5-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM-HS 60/300 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2448880000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK ROLLER 115 | バージョン |
| 注文番号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |