


**WAD 12 MC B GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

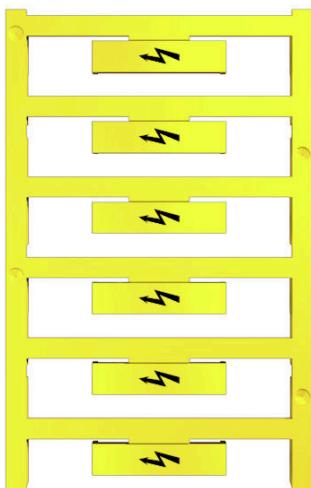

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカーは、カスタム印字または稻妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカーとして使用できます。WAD MultiCard マーカーは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

バージョン	グループマーカー, カバー, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, 黄色
注文番号	<a href="#">2445090000</a>
種別	WAD 12 MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4050118457896
数量	32 items

**WAD 12 MC B GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技術データ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

高さ	36.2 mm	高さ (インチ)	1.4252 inch
幅	11.9 mm	幅 (インチ)	0.4685 inch
正味重量	1.35 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.086 kg CO2 eq.

**一般データ**

印刷の配置	水平	
印刷種別	記号	
幅	11.9 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	黄色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド 66	
印刷色	黒色	
印刷文字	ラッピング	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Cover	
動作温度範囲	-40...100 °C	
用途/製造元	WUD 16, WUD 35	

**分類**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECCLASS 15.0	27-28-11-01		

**WAD 12 MC B GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図面