

## WAD 12 MC B GE/SW

 

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

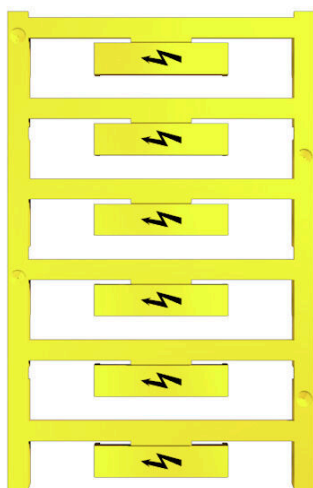

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

バージョン	グループマーカ、カバー、36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, 黄色
注文番号	<a href="#">2445090000</a>
種別	WAD 12 MC B GE/SW
GTIN (EAN)	4050118457896
数量	32 items

## WAD 12 MC B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	36.2 mm	高さ (インチ)	1.4252 inch
幅	11.9 mm	幅 (インチ)	0.4685 inch
正味重量	1.35 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.086 kg CO2 eq.

## 一般データ

印刷の配置	水平
印刷種別	記号
幅	11.9 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
印刷色	黒色
印刷文字	フラッシュ
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム MultiCard
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = Cover
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	WDU 16, WDU 35

## 分類


ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**WAD 12 MC B GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

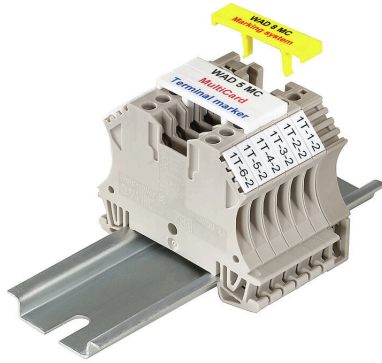

図面