

## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 準拠のPushPull 光ファイバープラグインコネクタ、FreeCon カップリング、金属製

## 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, プラグインコネクタ, SCRJ, 供給, IP65
注文番号	<a href="#">2448840000</a>
種別	IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C
GTIN (EAN)	4050118462685
数量	1 items

## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	130.4 mm	奥行き (インチ)	5.1338 inch
高さ	53 mm	高さ (インチ)	2.0866 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	804.65 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -20 °C...55 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-117 Var. 14,  
IEC 61754-24

## 光ファイバー結合の光学的性質

インサート緩衝 (光ファイバーカップリ ≤ 3.5 dB  
ング)

## 電源コネクタ技術仕様

配線接続断面、細径撚線、最大 (電源コネクタ)	2.5 mm <sup>2</sup>	接続断面 AWG、最小 (電源用コネクタ)	18.00
接点材料 (電源コネクタ)	銅合金	導体接続断面積、細径撚線、最小 (電源用コネクタ)	0.75 mm <sup>2</sup>
汚染度 (電源用コネクタ)	2	インターロック種別 (電源用コネクタ)	押し込み
接続断面積 AWG、最大 (電源用コネクタ)	13.00	ハウジングベース素材 (電源用コネクタ)	亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ
接続 2 (電源用コネクタ)	テンションクランプ	プラグサイクル (電源用コネクタ)	≤ 100
シール材 (電源コネクタ)	NBR	接触担体材料 (電源コネクタ)	PA
公称電圧 (電源コネクタ)	24 V		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	色	銀色
ハウジング主要材質	アルミニウムプロファイル、カバー: ダイカスト亜鉛、塗装	取り付け方式	ねじ取り付け
保護度合い	IP65	プラグイン回数	≥ 100
電源インターフェース	PROFINET PushPull Power	データインターフェース	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

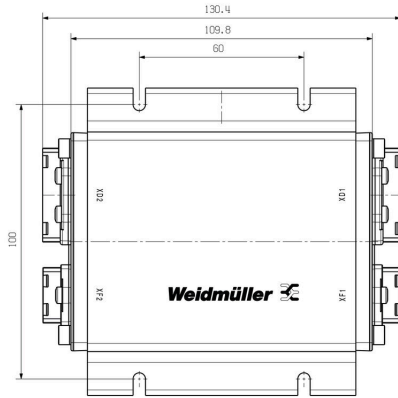

寸法図

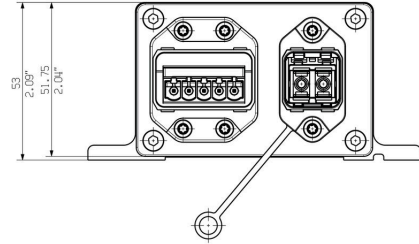


## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## SC-RJ

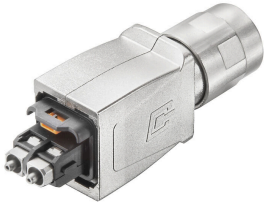


EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-2SC-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1191550000</a>	光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
数量	10 ST	

## Sets

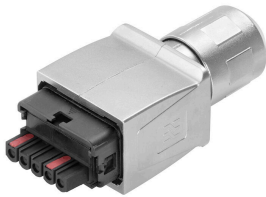

PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

## 一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2465440000</a>	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	