

HDC XX6A01 MMSRJ45-0800


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

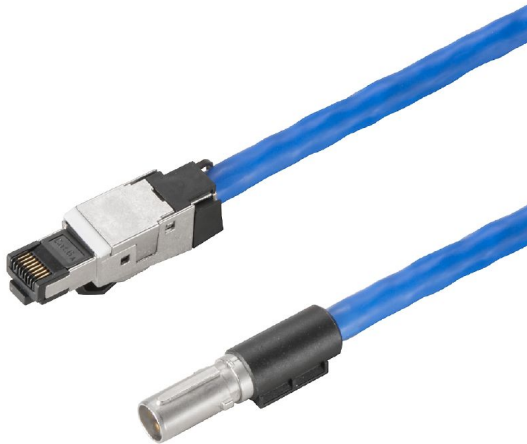

コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	245 1090800
種別	HDC XX6A01 MMSRJ45-0800
GTIN (EAN)	4050118577082
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A01 MMSRJ45-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 580 g

温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	8	ケーブル長	8 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリー	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラグイング回数	\u2265 100
汚染度	2	反対側のバージョン	オス型, 直線, RJ45
モジュール側のバージョン	オス型		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	8 m	
シースカラー	青色	
ハロゲン	いいえ	
シース材料	Radox EM 104	
カラーコーディング	白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色	
外径	直径	8.1 mm
	サイン	±
	公差	0.5
外径	8.1 mm ± 0.5	

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		