

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
注文番号	2453810000
種別	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
数量	1 items

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	70 mm	奥行き (インチ)	2.7559 inch
高さ	355 mm	高さ (インチ)	13.9764 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	3300 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

充電時間	0.5 h
項目説明	圧着工具6 ~ 300 mm ²
バージョン	アキュムレータ (油圧)
動作電圧	18 V
押圧力	公称 60 kN

ツールデータクリンピング

ドライブ	電気油圧の	フェルール断面積、最大.	185 mm ²
フェルール断面積、最小.	25 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
偏差	16 mm		

接点の説明

クリンプ範囲、最大	300 mm ²	クリンプ範囲、最小	6 mm ²
-----------	---------------------	-----------	-------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		




EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...管状ケーブルラグ対応

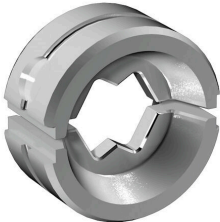

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 6	バージョン
注文番号	2469380000	圧着ツールインサート, 6mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118532937	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 10	バージョン
注文番号	2469540000	圧着ツールインサート, 10mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483819	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 16	バージョン
注文番号	2469550000	圧着ツールインサート, 16mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483833	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 25	バージョン
注文番号	2469560000	圧着ツールインサート, 25mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483840	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 35	バージョン
注文番号	2469570000	圧着ツールインサート, 35mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483826	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 50	バージョン
注文番号	2469580000	圧着ツールインサート, 50mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483864	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 70	バージョン
注文番号	2469590000	圧着ツールインサート, 70mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483857	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 95	バージョン
注文番号	2469600000	圧着ツールインサート, 95mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483895	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 120	バージョン
注文番号	2469610000	圧着ツールインサート, 120mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484007	
数量	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 150	バージョン
注文番号	2469620000	圧着ツールインサート, 150mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483871	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 185	バージョン
注文番号	2469630000	圧着ツールインサート, 185mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484038	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 240	バージョン
注文番号	2469640000	圧着ツールインサート, 240mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484052	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 WM 300	バージョン
注文番号	2469650000	圧着ツールインサート, 300mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118484045	
数量	1 ST	

... ケーブルクランプ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 DIN 6	バージョン
注文番号	2505280000	圧着ツールインサート, 6mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519662	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 10	バージョン
注文番号	2505290000	圧着ツールインサート, 10mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519723	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 16	バージョン
注文番号	2505300000	圧着ツールインサート, 16mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519709	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 25	バージョン
注文番号	2505310000	圧着ツールインサート, 25mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519693	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 35	バージョン
注文番号	2505320000	圧着ツールインサート, 35mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519679	
数量	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES EPG 60/HPG DIN 50	バージョン
注文番号	2505330000	圧着ツールインサート, 50mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519686	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 70	バージョン
注文番号	2505340000	圧着ツールインサート, 70mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519716	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 95	バージョン
注文番号	2505350000	圧着ツールインサート, 95mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519730	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG DIN 120	バージョン
注文番号	2505360000	圧着ツールインサート, 120mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118519747	
数量	1 ST	

...プレスケーブルラグ対応

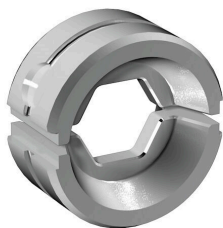

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 6	バージョン
注文番号	2505150000	アクセサリ, 6mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519532	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 10	バージョン
注文番号	2505160000	圧着ツールインサート, 10mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519556	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 16	バージョン
注文番号	2505170000	圧着ツールインサート, 16mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519549	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 25	バージョン
注文番号	2505180000	圧着ツールインサート, 25mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519570	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 35	バージョン
注文番号	2505190000	圧着ツールインサート, 35mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519587	
数量	1 ST	

作成日 26.02.2026 06:06:28 MEZ

カタログステータス / 図面

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 50	バージョン
注文番号	2505200000	圧着ツールインサート, 50mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519600	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 70	バージョン
注文番号	2505210000	圧着ツールインサート, 70mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519594	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 95	バージョン
注文番号	2505220000	圧着ツールインサート, 95mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519563	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 120	バージョン
注文番号	2505230000	圧着ツールインサート, 120mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519624	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 150	バージョン
注文番号	2505240000	圧着ツールインサート, 150mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519631	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 185	バージョン
注文番号	2505250000	圧着ツールインサート, 185mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519617	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 240	バージョン
注文番号	2505260000	圧着ツールインサート, 240mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519648	
数量	1 ST	
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 300	バージョン
注文番号	2505270000	圧着ツールインサート, 300mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519655	
数量	1 ST	

...フェルール端子対応

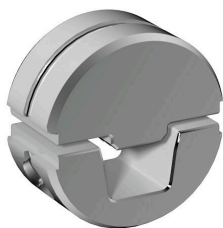

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 60/HPG AEH 25	バージョン
注文番号	2577810000	圧着ツールインサート, 25mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590722	
数量	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ES EPG 60/HPG AEH 50	バージョン
注文番号	2577830000	圧着ツールインサート, 50mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590708	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 70	バージョン
注文番号	2577850000	圧着ツールインサート, 70mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590692	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 95	バージョン
注文番号	2577870000	圧着ツールインサート, 95mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590685	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 60/HPG AEH 120	バージョン
注文番号	2577880000	圧着ツールインサート, 120mm ² , トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4050118590678	
数量	1 ST	

アクセサリ



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	AKKU LI 18B2	バージョン
注文番号	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
数量	1 ST	
種別	AKKU LI 18B5	バージョン
注文番号	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
数量	1 ST	
種別	LADEGERAET EPG	バージョン
注文番号	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
数量	1 ST	