

## IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



FreeCon アクティブ PROFINET リピータ、IEC  
61076-3-117 Var. 14 準拠のPushPull プラグインコネク  
タおよび PROFINET 仕様に準拠した PushPull Power 対応

## 一般注文データ

バージョン	PROFINET POF 中継器, FreeCon, IP65
注文番号	<a href="#">2455360000</a>
種別	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118469967
数量	1 items

## IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cULus) E141197

## 寸法と重量

深さ	53 mm	奥行き (インチ)	2.0866 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
長さ	130.4 mm	長さ (インチ)	5.1338 inch
正味重量	680.24 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-20 °C...55 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 一般基準

PROFINET仕様	Conformance Class C acc. V2.3	コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
ネットワーク標準	IEC 61158, IEC 61784	証明書番号 (cULus)	E141197

## 電気プロパティ

電圧種別	DC	ポーレート	100 MB
動作電圧	24 V	プロトコル	PROFINET IRT
消費電流	200 mA (標準)	LED インジケータ	FO1 : アクティブなポート, FO2 : アクティブなポート, SF : 一般的なエラー, BF : バスエラー, US1 : 電圧1 (電子機器), US2 : 電圧2, ACT1 : アクティブポート1, ACT2 : アクティブポート2
動作電圧範囲	18 ~ 30 V DC		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	アルミニウムプロファイル, カバー : ダイカスト亜鉛, 電気メッキ
取り付け方式	該当なし	保護度合い	IP65

## IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

プラグング回数	≥ 100	配線	PROFINET
電源インターフェース	PROFINET PushPull Power	データインターフェース	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

## 重要なメモ

製品情報      さらに、1253240000、IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C の開発を進めています。試運転を行うには、新しい GSDML ファイル(「ダウンロード」を参照)をインストールする必要があります。

## 分類

ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ETIM 10.0	EC000732	ECLASS 14.0	19-17-02-06
ECLASS 15.0	19-17-02-06		


**IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面


寸法図

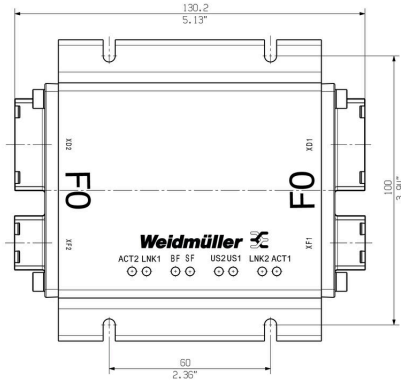

寸法図

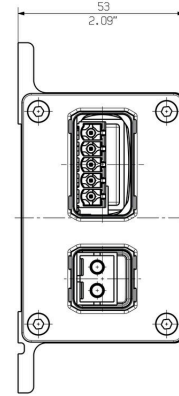

配線図

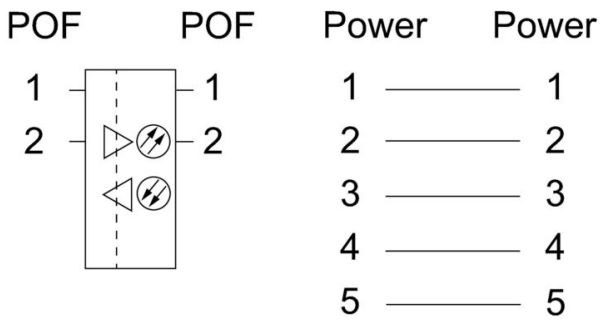

## IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Sets



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

## 一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2465440000</a>	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	