


ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

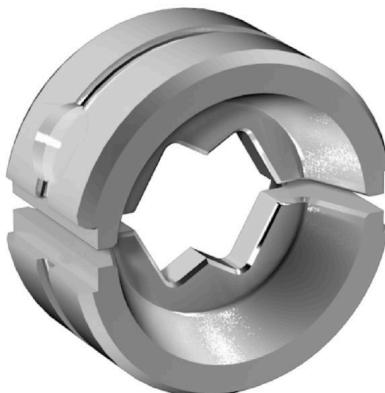

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 16mm ² , WMクリンプ
注文番号	2469550000
種別	ES EPG/HPG 60 WM 16
GTIN (EAN)	4050118483833
数量	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	22 mm
高さ	42 mm
幅	42 mm
正味重量	131.12 g

奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ (インチ)	1.6535 inch
幅 (インチ)	1.6535 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm
クリンプ幅 (mm)	7

クリンプ断面銅	16
---------	----

ツールデータクリッピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称

16 mm ²

接点の説明

接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ
導体横断面、最小. AWG	6

導体直径、最大. AWG	6
クリンプ範囲、最大	16 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm^2 の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、 6mm^2 , 300mm^2 , 六角クリンプ,
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm^2 , 300mm^2 , 六角クリンプ, WMクリンプ、インデントクリンプ、ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラピーズクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 ST	

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M5/-16	バージョン
注文番号	1496970000	ケーブルラグ、終端, 16 mm^2 , 16 mm^2 - 16 mm^2
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-16	バージョン
注文番号	1496980000	ケーブルラグ、終端, 16 mm^2 , 16 mm^2 - 16 mm^2
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-16	バージョン
注文番号	1496990000	ケーブルラグ、終端, 16 mm^2 , 16 mm^2 - 16 mm^2
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-16	バージョン
注文番号	1497000000	ケーブルラグ、終端, 16 mm^2 , 16 mm^2 - 16 mm^2
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M12/-16	バージョン
注文番号	1497010000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-16 90	バージョン
注文番号	1497080000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/16 90	バージョン
注文番号	1497090000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-16 90	バージョン
注文番号	1497100000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-16 90	バージョン
注文番号	1497110000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-16 90	バージョン
注文番号	1497120000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-16 45	バージョン
注文番号	1496850000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-16 45	バージョン
注文番号	1496870000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-16 45	バージョン
注文番号	1496880000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-16 45	バージョン
注文番号	1496890000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
数量	100 ST	
種別	VSTN/-16	バージョン
注文番号	1497140000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118306620	
数量	50 ST	
種別	KP-M5/-16	バージョン
注文番号	1497920000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-16	バージョン
注文番号	1497930000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M8/-16	バージョン
注文番号	1497940000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-16	バージョン
注文番号	1497950000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-16	バージョン
注文番号	1497960000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M6/-16 90	バージョン
注文番号	1497440000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-16 90	バージョン
注文番号	1497450000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-16 90	バージョン
注文番号	1497470000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-16 90	バージョン
注文番号	1497480000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	
種別	VPN/-16	バージョン
注文番号	1498630000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118307856	
数量	100 ST	
種別	KQN-M5/-16	バージョン
注文番号	1494070000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
数量	100 ST	
種別	KQN-M6/-16	バージョン
注文番号	1494080000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
数量	100 ST	
種別	KQN-M8/-16	バージョン
注文番号	1494090000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
数量	100 ST	
種別	KON-M10/-16	バージョン
注文番号	1494100000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
数量	100 ST	
種別	KQN-M12/-16	バージョン
注文番号	1494110000	ケーブルラグ、終端,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQNG-M6/-16	バージョン
注文番号	1492700000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
数量	50 ST	
種別	KQNG-M8/-16	バージョン
注文番号	1492710000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
数量	50 ST	
種別	KSN/-16	バージョン
注文番号	1492790000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
数量	100 ST	
種別	VPLN/-16	バージョン
注文番号	1492900000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302714	
数量	100 ST	
種別	VSTN/16	バージョン
注文番号	1493040000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302981	
数量	100 ST	