

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 圧着ツールインサート, 25mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| 注文番号       | <a href="#">2469560000</a>             |
| 種別         | ES EPG/HPG 60 WM 25                    |
| GTIN (EAN) | 4050118483840                          |
| 数量         | 1 items                                |

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

|      |       |           |             |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ   | 22 mm | 奥行き (インチ) | 0.8661 inch |
| 高さ   | 42 mm | 高さ (インチ)  | 1.6535 inch |
| 幅    | 42 mm | 幅 (インチ)   | 1.6535 inch |
| 正味重量 | 167 g |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## クリンプインサート

|            |       |         |    |
|------------|-------|---------|----|
| クリンプ幅      | 12 mm | クリンプ断面銅 | 25 |
| クリンプ幅 (mm) | 12    |         |    |

## ツールデータクリンピング

|                |        |
|----------------|--------|
| クリンプタイプ/プロファイル | WMクリンプ |
| ケーブルラグ断面積      | 公称     |

## 接点の説明

|               |               |              |                    |
|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 接点タイプ         | ユーロシリーズケーブルラグ | 導体直径、最大. AWG | 4                  |
| 導体横断面、最小. AWG | 4             | クリンプ範囲、最大    | 25 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
 • 最大  $300 \text{ mm}^2$  の大きな処理範囲  
 •  $270^\circ$  回転式クイックアクションクリンプヘッド  
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | EPG 60                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2453810000</a> | プレスツール、ツール、プレスツール、 $6 \text{ mm}^2$ , $300 \text{ mm}^2$ , 六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HPG 60                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2453820000</a> | $6 \text{ mm}^2$ , $300 \text{ mm}^2$ , 六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ                    |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KRN-M5/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1495830000</a> | ケーブルラグ、終端, $25 \text{ mm}^2$ , $25 \text{ mm}^2$ - $25 \text{ mm}^2$ |
| GTIN (EAN) | 4050118305562              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KRN-M6/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1496490000</a> | ケーブルラグ、終端, $25 \text{ mm}^2$ , $25 \text{ mm}^2$ - $25 \text{ mm}^2$ |
| GTIN (EAN) | 4050118305784              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KRN-M8/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1496500000</a> | ケーブルラグ、終端, $25 \text{ mm}^2$ , $25 \text{ mm}^2$ - $25 \text{ mm}^2$ |
| GTIN (EAN) | 4050118305975              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KRN-M10/-25                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1496510000</a> | ケーブルラグ、終端, $25 \text{ mm}^2$ , $25 \text{ mm}^2$ - $25 \text{ mm}^2$ |
| GTIN (EAN) | 4050118305814              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KRN-M12/-25                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496520000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306163              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M14/-25                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496530000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305883              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

25mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

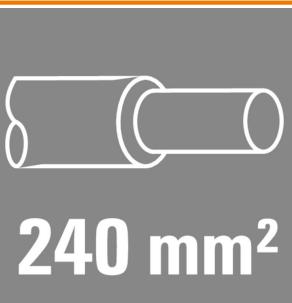
|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KWN-M6/-25 90              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495850000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305456              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M8/-25 90              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495870000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305470              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M10/-25 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495880000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305449              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M12/-25 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495890000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305647              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M14/-25 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495900000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305517              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

240 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | KWN-M6/-25 45              |
| 注文番号       | <a href="#">1496180000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118305876              |
| 数量         | 100 ST                     |

25 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | KWN-M8/-25 45              |
| 注文番号       | <a href="#">1496190000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118306231              |
| 数量         | 100 ST                     |

240 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 種別         | KWN-M10/-25 45             |
| 注文番号       | <a href="#">1496200000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118305593              |
| 数量         | 100 ST                     |

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

25 mm<sup>2</sup>

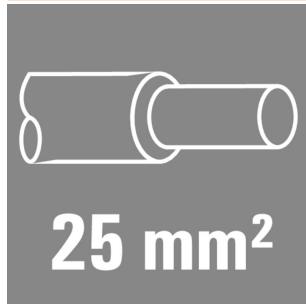
## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KWN-M12/-25 45             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496210000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305715              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

25mm<sup>2</sup>

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VSTN/-25                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494730000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118304275              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

25 mm<sup>2</sup>

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KP-M6/-25                  | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497970000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307412              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KP-M8/-25                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497980000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118307528              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KP-M10/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497990000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118307535              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KP-M12/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498000000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118307504              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KP-M16/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498010000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118307443              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KWP-M6/-25 90              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497490000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118306668              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KWP-M8/-25 90              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497510000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118306972              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KWP-M10/-25 90             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497520000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118306989              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KWP-M12/-25 90             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497530000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118307108              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | VPN/-25                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498640000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118308013              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | KQN-M5/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494120000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118303827              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KQN-M6/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494130000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118303858              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KON-M8/-25                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494140000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118303872              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KQN-M10/-25                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494150000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118303865              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KQN-M12/-25                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494160000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118303902              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KQN-M16/-25                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493490000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup>                         |
| GTIN (EAN) | 4050118303148              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KSN/-25                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492800000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN) | 4050118302592              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | VPLN/-25                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492910000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302646              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | VSTN/25                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493050000</a> | ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302783              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |