


## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似

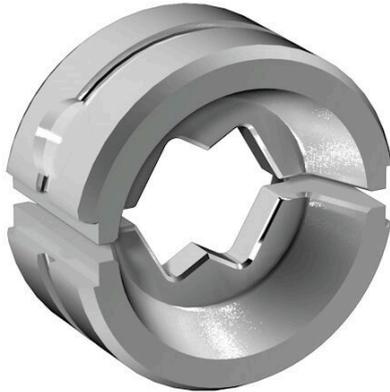

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 50mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
注文番号	<a href="#">2469580000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 WM 50
GTIN (EAN)	4050118483864
数量	1 items

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	139 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ断面銅	50
クリンプ幅 (mm)	5		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 50 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ	導体直径、最大. AWG	1
導体横断面、最小. AWG	1	クリンプ範囲、最大	50 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468427	
数量	1 ST	

50 mm<sup>2</sup>

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
  - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
  - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
  - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
  - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
  - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M6/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496590000</a>	ケーブルラグ、終端、50 mm <sup>2</sup> 、50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496600000</a>	ケーブルラグ、終端、50 mm <sup>2</sup> 、50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496610000</a>	ケーブルラグ、終端、50 mm <sup>2</sup> 、50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496620000</a>	ケーブルラグ、終端、50 mm <sup>2</sup> 、50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M14/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1495750000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 ST	
種別	KRN-M16/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1496630000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 ST	
種別	KRN-M20/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1495840000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-50 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494820000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-50 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494830000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-50 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494840000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 ST	
種別	KWN-M6/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495950000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495970000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495980000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495990000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494650000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 ST	
種別	KWN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496000000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 ST	
種別	KWN-M20/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494710000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M6/-50 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496270000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 ST	
種別	KWN-M8/-50 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496280000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 ST	
種別	KWN-M10/-50 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496290000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 ST	
種別	KWN-M12/-50 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496300000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 ST	
種別	VSTN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1494750000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118304381	
数量	50 ST	
種別	KP-M6/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498510000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498070000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498080000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498090000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 ST	
種別	KP-M14/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498570000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498110000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 ST	
種別	KP-M20/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498120000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497590000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWPN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497610000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497620000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497630000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 ST	
種別	VPN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1498660000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118307948	
数量	50 ST	
種別	KQN-M6/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493510000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493150000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493160000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
数量	50 ST	
種別	KQN-M12/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493170000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493180000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
数量	50 ST	
種別	KQN-M20/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493530000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
数量	50 ST	
種別	KSN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1492820000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302769	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-50	バージョン
注文番号	<a href="#">1492930000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302684	
数量	100 ST	
種別	VSTN/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1493070000</a>	ケーブルラグ、終端,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302691	
数量	100 ST	