

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似

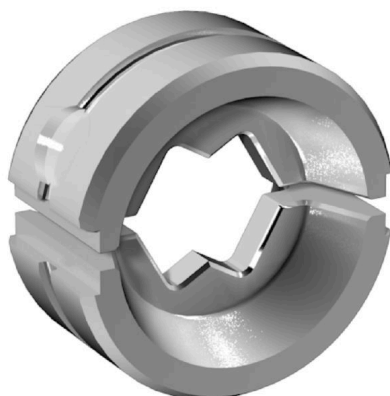

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 70mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
注文番号	<a href="#">2469590000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 WM 70
GTIN (EAN)	4050118483857
数量	1 items

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	121.44 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ断面銅	70
クリンプ幅 (mm)	5		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 70 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ	導体直径、最大. AWG	2/0
導体横断面、最小. AWG	2/0	クリンプ範囲、最大	70 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール




交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468427	
数量	1 ST	

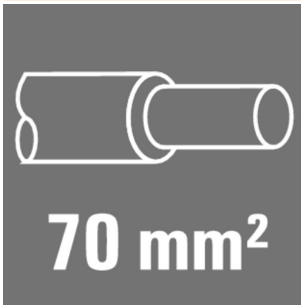70 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M6/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1496640000</a>	ケーブルラグ、終端、70 mm <sup>2</sup> 、70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1496650000</a>	ケーブルラグ、終端、70 mm <sup>2</sup> 、70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1496670000</a>	ケーブルラグ、終端、70 mm <sup>2</sup> 、70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1495570000</a>	ケーブルラグ、終端、70 mm <sup>2</sup> 、70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M14/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1495770000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1495580000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1495590000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-70 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494850000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494860000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494870000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494880000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	
種別	KWN-M6/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496010000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496020000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496030000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496040000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494660000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496050000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M20/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496070000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-70 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496310000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496320000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496330000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	
種別	VSTN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1494760000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118304299	
数量	50 ST	
種別	KP-M8/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498130000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498140000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498150000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498560000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498160000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498170000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497640000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497650000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWPN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497660000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497680000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	
種別	VPN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1498670000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118308020	
数量	50 ST	
種別	KQN-M6/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493190000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493210000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493220000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
数量	50 ST	
種別	KQN-M12/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493230000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493240000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
数量	50 ST	
種別	KQN-M20/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493250000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
数量	50 ST	
種別	KSN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1492830000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302585	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-70	バージョン
注文番号	<a href="#">1492940000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302738	
数量	100 ST	
種別	VSTN/70	バージョン
注文番号	<a href="#">1493080000</a>	ケーブルラグ、終端,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302967	
数量	50 ST	