

AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Aシリーズ, エンドブラケット |
| 注文番号 | 2475310000 |
| 種別 | AEB 35 SC/1 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 |
| 数量 | 50 items |

AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 36 mm | 奥行き (インチ) | 1.4173 inch |
| 高さ | 58 mm | 高さ (インチ) | 2.2835 inch |
| 幅 | 8 mm | 幅 (インチ) | 0.315 inch |
| 正味重量 | 11.79 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -60 °C | 連続動作温度、最大 | 130 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|-----------|------|-----------|--------|
| 締付けトルク、最大 | 1 Nm | 締付けトルク、最小 | 0.5 Nm |
|-----------|------|-----------|--------|

システム仕様

| | | | |
|-------|-----|---------|-------|
| バージョン | 端子用 | 取り付けレール | TS 35 |
|-------|-----|---------|-------|

全般

| | | | |
|---------|-----|---------|-------|
| 設置アドバイス | レール | 取り付けレール | TS 35 |
|---------|-----|---------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------------|---|----|
| 基本材質 | WEMID GF 30 | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|------------|------|---------|-------|
| スナップインペグ付属 | いいえ | 開放側面 | 閉 |
| 嵌合仕様 | いいえ | 設置アドバイス | レール |
| 取り付け方式 | ねじ込み | ロック | ねじ固定用 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白




WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 WAD 5 MC NE WS
注文番号 [1112910000](#)
GTIN (EAN) 4032248891689
数量 48 ST

バージョン
グループマーカ、カバー、33.3 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU
2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色

照明光照射付属

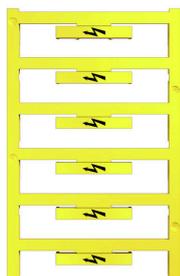

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 WAD 5 MC B GE/SW
注文番号 [1120450000](#)
GTIN (EAN) 4032248901272
数量 48 ST

バージョン
グループマーカ、カバー、33.3 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU
2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色

カスタム印刷



WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 WAD 5 MC SDR
注文番号 [1112930000](#)
GTIN (EAN) 4032248891764
数量 12 ST

バージョン
グループマーカ、カバー、33.3 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU
2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 顧客の仕様に準拠

AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白




WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WAD 8 MC NE WS |
| 注文番号 | 1112940000 |
| GTIN (EAN) | 4032248891825 |
| 数量 | 48 ST |

| | |
|-------|---|
| バージョン | グループマーカ、カバー、33.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU |
| | 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色 |

照明光照射付属

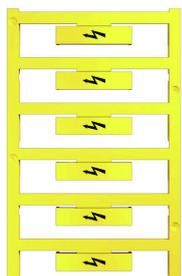

WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WAD 8 MC B GE/SW |
| 注文番号 | 1120470000 |
| GTIN (EAN) | 4032248901289 |
| 数量 | 48 ST |

| | |
|-------|---|
| バージョン | グループマーカ、カバー、33.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU |
| | 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色 |

カスタム印刷



WADコネクタマーカは、W シリーズ端子、WEW 35/2 および ZEW 35/2 のエンドブラケットに適しています。マーカは、カスタム印字または稲妻記号付きの標準印刷で、空白のマーカとして使用できます。WAD MultiCard マーカは、PrintJet CONNECT プリンターでのラベリングに適しています。カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 種別 | WAD 8 MC SDR |
| 注文番号 | 1112970000 |
| GTIN (EAN) | 4032248891788 |
| 数量 | 12 ST |

| | |
|-------|---|
| バージョン | グループマーカ、カバー、33.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 WDU |
| | 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 顧客の仕様に準拠 |

AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

• ブランク MultiCard または標準印刷
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1046350000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | 白色 |
| 数量 | 800 ST | |

空白

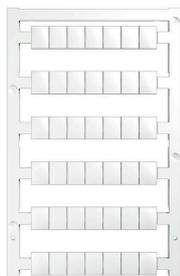

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
 - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/8 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1905950000 | WS, 端子マーカー, 10 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248528103 | 色 |
| 数量 | 420 ST | |


AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ZGB 旋回可能グループタグホルダー

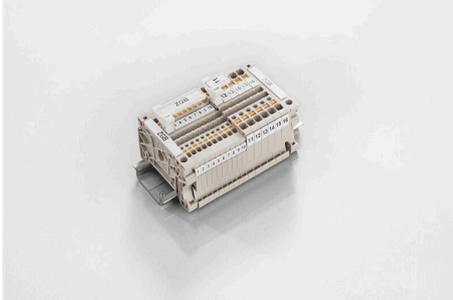

ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。
ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。
差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | ZGB 30 | バージョン | |
| 注文番号 | 1611930000 | 端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 | |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, 白色 | |
| 数量 | 20 ST | | |

WAD



MultiMark

MultiMark を使用すると、あらゆる種類のマーキングを可能にする高速で信頼性の高いマーキングシステムを自由に使用できます。コネクタ、導体、ケーブル、または装置 - MultiMark の製品シリーズは、優れた構造の実用的なマーカーの製品範囲を提供し、高度な M-Print® PRO 構成ソフトウェアと組み合わせて、あらゆる使用状況で使うことができます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 種別 | WAD-FO 5 MM WS | バージョン | |
| 注文番号 | 2969370000 | 端子マーカー, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, 白色 | |
| GTIN (EAN) | 4099986783959 | | |
| 数量 | 250 ST | | |