

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込み型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, PG 9, 極数: 5, 2 m
注文番号	2484420200
種別	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
GTIN (EAN)	4050118495935
数量	1 items

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	120 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
------	--------------------------------------

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	2 m
PE 関数	いいえ
加速	5 m/s ²
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径
配線断面 (印刷/オンライン)	PUR 0.25 mm ² / PVC 0.34 mm ²
シース材料	PURハロゲンフリー
溶接火花耐久性	いいえ
極数	5

シースカラー	スミレ色
ケーブル素材	PURハロゲンフリー
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
曲げサイクル	1 mill.
速度	5 m/s
UL AWM スタイル準拠の外装	20236 (80 °C / 30 V)
カラーコーディング	赤色, 黒色, 白色, 青色

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5
接触表面	金メッキ
ケーブル直径、最小	6.9 mm
公称電流	4 A
汚染度	3
シールド接続	はい

コーディング	A-coded
ケーブル直径、最大	7.5 mm
公称電圧	125 V
保護度合い	IP68
ケーブルグランド	PG 9
ハウジングの温度範囲	-5 - +70 °C

分類

ETIM 8.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570
ECLASS 15.0	27-44-01-03

ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 14.0	27-44-01-03


SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

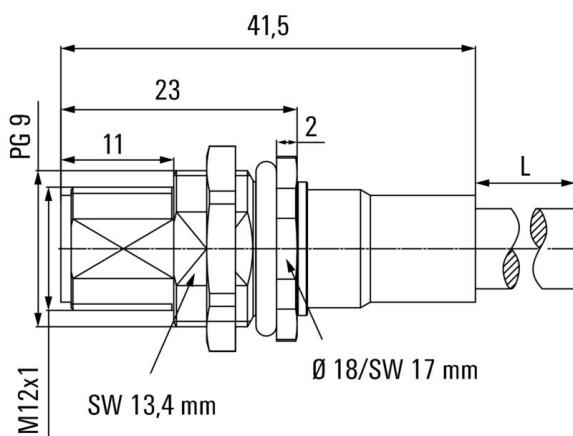

詳細図面

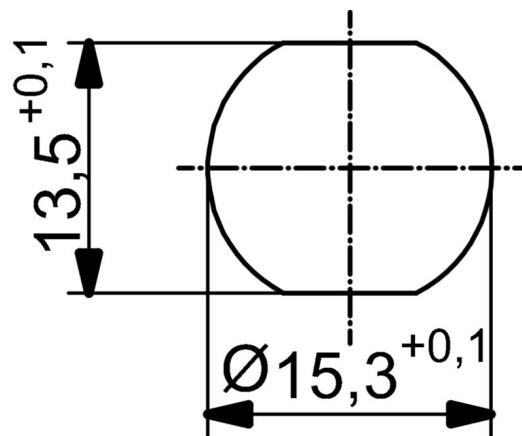

配線図

