

## SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, PG 9, 極数: 5, 2 m
注文番号	<a href="#">2484420200</a>
種別	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
GTIN (EAN)	4050118495935
数量	1 items

## SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 120 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## ケーブルの技術仕様

ケーブル長	2 m	シースカラー	スミレ色
PE 関数	いいえ	ケーブル素材	PURハロゲンフリー
加速	5 m/s <sup>2</sup>	曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径	曲げサイクル	1 mill.
配線断面 (印刷/オンライン)	PUR 0.25 mm <sup>2</sup> / PVC 0.34 mm <sup>2</sup>	速度	5 m/s
シース材料	PURハロゲンフリー	UL AWM スタイル準拠の外装	20236 (80 °C / 30 V)
溶接火花耐久性	いいえ	カラーコーディング	赤色, 黒色, 白色, 青色
極数	5		

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	ケーブル直径、最大	7.5 mm
ケーブル直径、最小	6.9 mm	公称電圧	125 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP68
汚染度	3	ケーブルグランド	PG 9
シールド接続	はい	ハウジングの温度範囲	-5 - +70 °C

## 分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

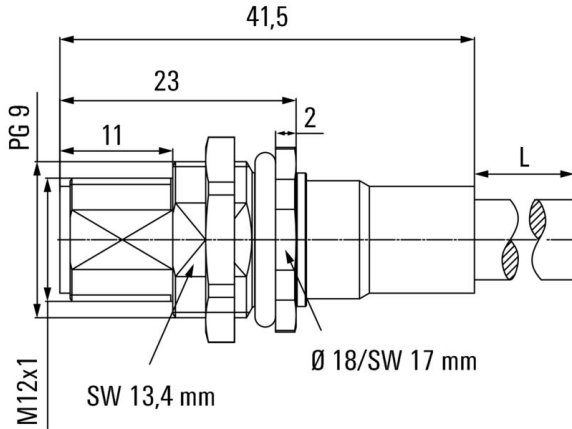

詳細図面

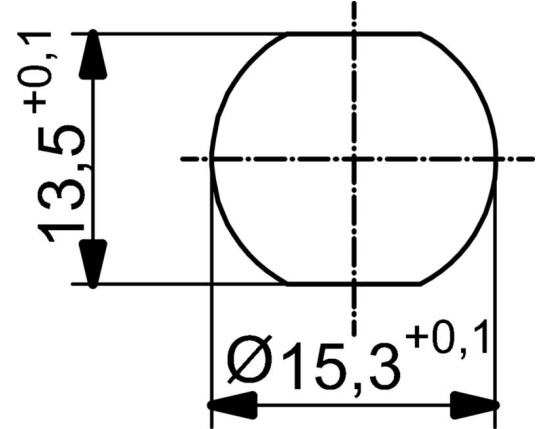

配線図

