

## SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



## 一般注文データ

注文番号	2485310000
種別	<a href="#">SAI-WDF 5P B M12 K</a>
GTIN (EAN)	4050118495942
数量	1 items

## SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

正味重量 19.36 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5
接触表面	金メッキ
ハウジング主要材質	CuZn
公称電圧	60 V
保護度合い	IP67
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

コーディング	B-coded
接続方式	ねじ接続
接点材質	CuZn
公称電流	4 A
ケーブルグランド	M 12

## 一般的な技術仕様

極数	5
接続スレッド	M12ソケット, M12プラグ
接続方式	ねじ接続
接点材質	CuZn
公称電流	4 A
ケーブルグランド	M 12

コーディング	B-coded
接触表面	金メッキ
ハウジング主要材質	CuZn
公称電圧	60 V
保護度合い	IP67
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

## 分類

ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 14.0	27-44-01-06


## SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 寸法図

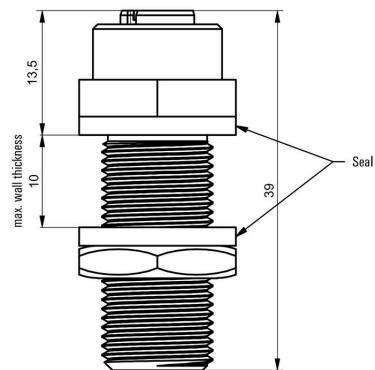

## 極スキーム

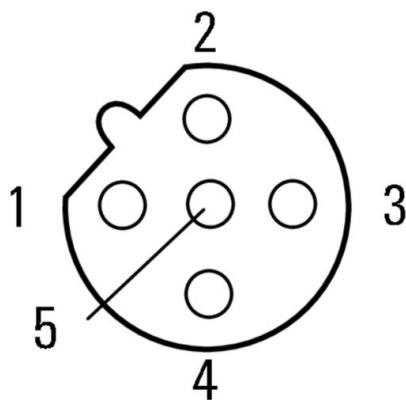

## 極スキーム

