

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

新しい開発に本品を使用しな いでください





FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用 できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。 ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, 完全状態, ポリカーボネート, 透明
注文番号	<u>2486990000</u>
種別	BG GHDE 10P HO GK PT6
GTIN (EAN)	4050118497595
数量	5 items

カタログステータス / 図面

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

亚彰	IJ
作 中	Ç,

MAMID承認件	数
----------	---



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(UL)	E256877

寸法と重量

深さ	87 mm	奥行き (インチ)	3.4252 inch
高さ	181 mm	高さ (インチ)	7.126 inch
幅	192 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	7.559 inch
正味重量	366.99 g		

温度

保管温度	-40 °C85 °C	動作温度	-40 °C85 °C
------	-------------	------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
110110 11310000000	1 = 10 = 10 1
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

基本材質	ポリカーボネート	エンクロージャーの材質	ポリカーボネート
シリコーン	いいえ	 色	透明
保護度合い	IP65, 完全状態	UL 94 可燃性等級	V-0
蓋ネジ用トルク	2 Nm	蓋付け	TX20ねじ
設置アドバイス	蓋ネジ付属		

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

2 カタログステータス / 図面






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

穴あけテンプレート

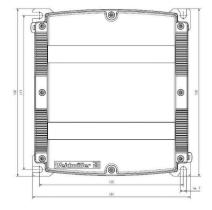



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工 学的デザインなので、片手での使用に最適です。これら は、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用でき ます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度 を有します。

一般注文データ

種別 DMS PRO 注文番号 1479120000 GTIN (EAN)

4050118287011

数量

バージョン Mounting tool

ビットE6,3 - Torx

ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良 さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コン ピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い 品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたト ルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします:

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスビット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカー社規格 このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状 況での理想条件を意味します。

利点:

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方 での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低 摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

種別 BIT E6,3 T20 X 150 バージョン 2821510000 取付けツール 注文番号 4064675359050 GTIN (EAN)

数量

作成日 09.11.2025 09:58:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Generation 1



FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用 できます。
- 高力バーバージョンは、装置の設置を可能にします。 ケーブルシールについては、アクセサリを参照してくだ さい。

一般注文データ

	, ,	
種別	GH 10P PT6	バージョン
注文番号	<u>1121980000</u>	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248903023	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 ST	
種別	BG GH 10P 4XVG PT6	パージョン
種別 注文番号	BG GH 10P 4XVG PT6 1121990000	バージョン FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 完全

カタログステータス / 図面 5