

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PROFINET仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	電源コネクタ, フランジ, PROFINET, フランジー式
注文番号	2493480000
種別	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
数量	1 items

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202

寸法と重量

幅	46 mm	幅 (インチ)	1.811 inch
長さ	66 mm	長さ (インチ)	2.5984 inch
正味重量	54 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	証明書番号 (UR)	E92202
--------	--	------------	--------

標準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------	--

電気プロパティ

動作電圧	24 V	50 °Cの通電容量	16 A
------	------	------------	------

一般データ

極数	5	接触表面	ニッケル下地金メッキ
シールド	シールドなし	UL 94 可燃性等級	V-2
色	シルバーグレー	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接点材質	銅合金	配線接続断面、細径撲線、最大	2.5 mm ²
配線接続断面、細径撲線、最小	0.75 mm ²	取り付け方式	ネジ 4本
保護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 100
汚染度	2	接続 1	PushPull Power
接続 2	テンションクランプ	シール素材	NBR
インターロックの種類	押しこみ		

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

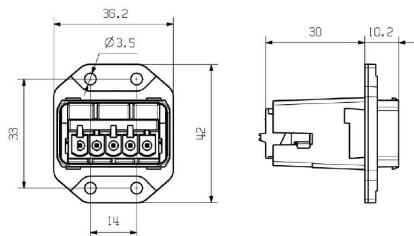

図面

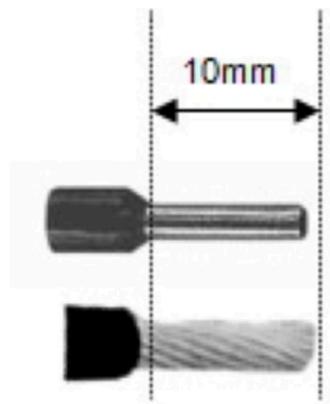

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-VAPP	バージョン
注文番号	1068930000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248823093	
数量	10 ST	