

## IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

## 一般注文データ

バージョン	電源コネクタ, フランジ, PROFINET, フランジ式
注文番号	<a href="#">2493480000</a>
種別	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
数量	1 items

## IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E92202

## 寸法と重量

幅	46 mm	幅 (インチ)	1.811 inch
長さ	66 mm	長さ (インチ)	2.5984 inch
正味重量	54 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	証明書番号 (UR)	E92202
--------	------------------------------------------------------------------	------------	--------

## 標準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------	------------------------------------------------------------------

## 電気プロパティ

動作電圧	24 V	50 °Cの通電容量	16 A
------	------	------------	------

## 一般データ

極数	5	接触表面	ニッケル下地金メッキ
シールド	シールドなし	UL 94 可燃性等級	V-2
色	シルバークレー	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接点材質	銅合金	配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.75 mm <sup>2</sup>	取り付け方式	ネジ 4本
保護度合い	IP67	プラグング回数	≥ 100
汚染度	2	接続 1	PushPull Power
接続 2	テンションクランプ	シール素材	NBR
インターロックの種類	押し込み		

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

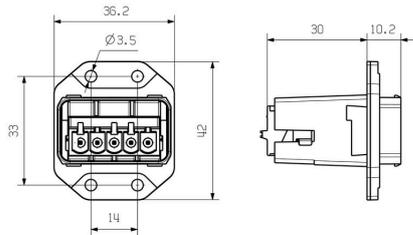

図面

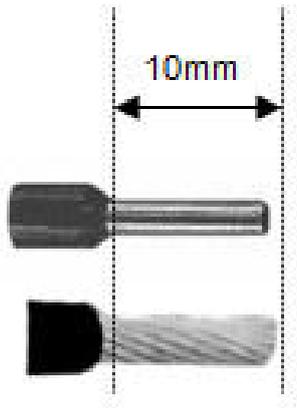

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.



IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-VAPP	バージョン
注文番号	<a href="#">1068930000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248823093	
数量	10 ST	