

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	電源コネクタ, デバイスフランジ, PROFINET
注文番号	2493490000
種別	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
数量	1 items

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (UR) E92202

寸法と重量

高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	36.2 mm	幅 (インチ)	1.4252 inch
長さ	14.2 mm	長さ (インチ)	0.5591 inch
正味重量	23 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...80 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

証明書番号 (UR) E92202

一般データ


シールド	シールドなし	色	シルバーグレー
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	取り付け方式	ネジ 4本
保護度合い	IP67	プラグング回数	500
汚染度	2	シール素材	NBR
インターロックの種類	押し込み		

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

図面

寸法図

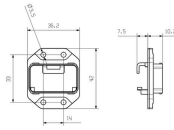

設置カットアウト

