

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MHX, メス型, 導体断面、最大: 8, 回転, 銅合金
注文番号	2494560000
種別	HDC C MHX BM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504538
数量	25 items

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

2.76 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス

4 mm

導体直径、最大. AWG

AWG 8

被覆剥き長さ、定格接続

15 mm

接続方式

クリンプ接続

バージョンインサート

MHX

体積抵抗

≤1 mΩ

導体断面、最大

8 mm²

導体断面、最小

10 mm²

表面仕上

銀色

プラグイン回数

≥ 500

種別

メス型

基本材質

銅合金

生産方法

回転

接続配線の断面

10 - 8 mm²

接点の材質

銅合金

重要なメモ

製品情報

フレキシブル撚線導体スタイル 1231 または 1028 のみ

分類

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0


27-44-02-04

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

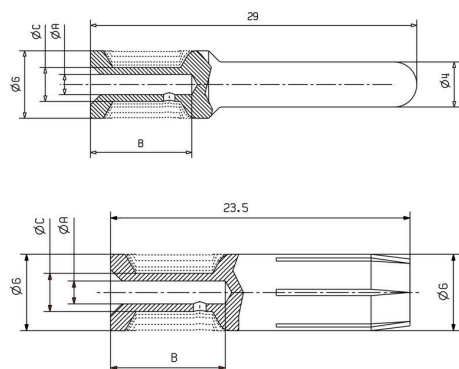

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

種別	CTIN CM 3.6	バージョン
注文番号	9205440000	接点对応圧着ツール, 1.5mm ² , 10mm ² , 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 ST	