

## CC 85/54 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 事前統合の標準：CC

体系的に調整されているこの品揃えには、標準コンポーネントの識別ラベル、および CC 85/54 マーカーなどの使い慣れた汎用フォーマットが含まれます。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| バージョン      | ClipCard, デバイスマーカー, 54 x 85 mm, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">2496770000</a>         |
| 種別         | CC 85/54 MM WS VPE100              |
| GTIN (EAN) | 4050118506471                      |
| 数量         | 100 items                          |

## CC 85/54 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.1 mm | 奥行き (インチ) | 0.0039 inch |
| 高さ   | 54 mm  | 高さ (インチ)  | 2.126 inch  |
| 幅    | 85 mm  | 幅 (インチ)   | 3.3464 inch |
| 正味重量 | 0.25 g |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                |              |              |  |
|----------------|--------------|--------------|--|
| 接着剤            | アクリレート接着剤    | バージョン        | 自己接着型, ハロゲンフリー   |
| 幅              | 85 mm        | UL 94 可燃性等級  | V-0  |
| 動作温度範囲、最大      | 120 °C       | 動作温度範囲、最小    | -40 °C   |
| 色              | 白色           | ハロゲン         | いいえ  |
| 基本材質           | ポリエステル       | 印刷文字         | 非搭載  |
| UL 969 j 準拠の認可 | はい           | 互換性を有するプリンター | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 動作温度範囲         | -40...120 °C | ロールあたりの数     | 100  |


## 装置マーカ

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

図面

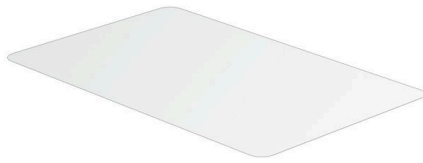

## CC 85/54 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | RIBBON MM 76/360 SW        | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |