

## ESG 6/17 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 長い耐用期間の補償：ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

## MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| バージョン      | ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">2496780000</a>   |
| 種別         | ESG 6/17 MM GE VPE1000       |
| GTIN (EAN) | 4050118506488                |
| 数量         | 1000 items                   |

## ESG 6/17 MM GE VPE1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.1 mm | 奥行き (インチ) | 0.0039 inch |
| 高さ   | 6 mm   | 高さ (インチ)  | 0.2362 inch |
| 幅    | 17 mm  | 幅 (インチ)   | 0.6693 inch |
| 正味重量 | 0.01 g |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                 |                                                                    |         |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 接着剤             | アクリレート接着剤                                                          |         |  |
| バージョン           | 自己接着型, ハロゲンフリー                                                     |         |  |
| 幅               | 17 mm                                                              |         |  |
| UL 94 可燃性等級     | V-0                                                                |         |  |
| 動作温度範囲、最大       | 120 °C                                                             |         |  |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C                                                             |         |  |
| 色               | 黄色                                                                 |         |  |
| ハロゲン            | いいえ                                                                |         |  |
| 基本材質            | ポリエステル                                                             |         |  |
| 印刷文字            | 非搭載                                                                |         |  |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム                                                             | ラベル・シート |  |
|                 | 組み合わせごとのマーカー数                                                      | 1000    |  |
| UL 969 j 準拠の認可  | はい                                                                 |         |  |
| 互換性を有するプリンター    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |         |  |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 Label sheet = 1000 Device markers                                |         |  |
| 動作温度範囲          | -40...120 °C                                                       |         |  |
| ロールあたりの数        | 1000                                                               |         |  |

## 装置マーカー

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## ESG 6/17 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別         | RIBBON MM 76/360 SW        | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2005080000</a> | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |        |
| 数量         | 1 ST                       |        |

## THM MULTIMARK

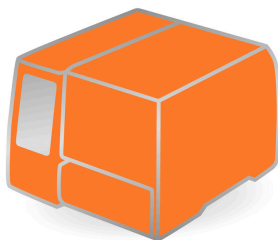


熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## THM MULTIMARK PLUS

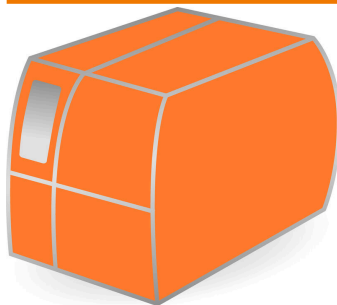

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |