

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 6mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">2505150000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118519532
数量	1 items

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	150 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリップインサート

識別番号	5	クリップ幅	7 mm
クリップ断面銅	6	クリップ幅 (mm)	7

## ツールデータクリッピング

クリップタイプ/プロファイル	六角クリップ
ケーブルラグ断面積	公称 6 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ	導体直径、最大. AWG	10
導体横断面、最小. AWG	10	クリップ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール

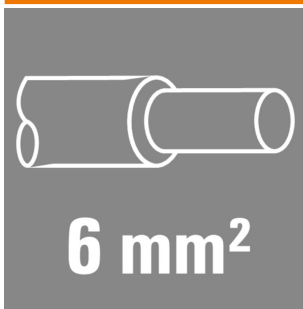


交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468427	
数量	1 ST	

6 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M4/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497150000</a>	ケーブルラグ、終端、6 mm <sup>2</sup> 、6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
数量	100 ST	
種別	KRN-M5/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497170000</a>	ケーブルラグ、終端、6 mm <sup>2</sup> 、6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497180000</a>	ケーブルラグ、終端、6 mm <sup>2</sup> 、6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497190000</a>	ケーブルラグ、終端、6 mm <sup>2</sup> 、6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
数量	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M10/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497200000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497210000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
数量	100 ST	
種別	KWN-M4/-6 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497220000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-6 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496120000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-6 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496130000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-6 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496140000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-6 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496150000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-6 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496170000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
数量	100 ST	
種別	VSTN/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1494720000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118304190	
数量	100 ST	
種別	KP-M5/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497840000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
数量	100 ST	
種別	KP-M6/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497850000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1497860000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
数量	100 ST	
種別	VPN/-6	バージョン
注文番号	<a href="#">1498610000</a>	ケーブルラグ、終端,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118307931	
数量	100 ST	