


ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

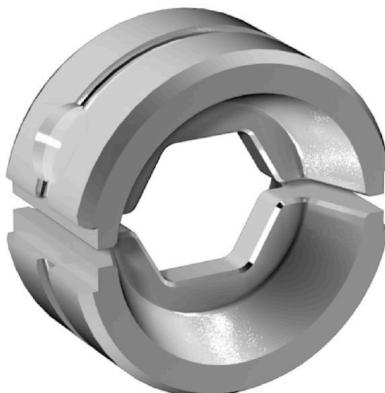

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 10mm ² , 六角クリンプ
注文番号	2505160000
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118519556
数量	1 items

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	150 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

識別番号	6	クリンプ幅	7 mm
クリンプ断面銅	10	クリンプ幅 (mm)	7

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
ケーブルラグ断面積	公称

10 mm²

接点の説明

接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ	導体直径、最大. AWG	8
導体横断面、最小. AWG	8	クリンプ範囲、最大	10 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
ツール

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- ・油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - ・最大 300 mm^2 の大きな処理範囲
 - ・ 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - ・圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - ・クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - ・すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - ・USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - ・充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、 6mm^2 , 300mm^2 , 六角クリンプ,
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm^2 , 300mm^2 , 六角クリンプ, WMクリンプ、インデントクリンプ、ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラピーズクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M4/-10	バージョン
注文番号	1496900000	ケーブルラグ、終端, 10 mm^2 , 10 mm^2 - 10 mm^2
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
種別	KRN-M5/-10	バージョン
注文番号	1496910000	ケーブルラグ、終端, 10 mm^2 , 10 mm^2 - 10 mm^2
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-10	バージョン
注文番号	1496920000	ケーブルラグ、終端, 10 mm^2 , 10 mm^2 - 10 mm^2
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-10	バージョン
注文番号	1496930000	ケーブルラグ、終端, 10 mm^2 , 10 mm^2 - 10 mm^2
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M10/-10	バージョン
注文番号	1496940000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-10	バージョン
注文番号	1496950000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-10 90	バージョン
注文番号	1497020000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497030000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497040000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 90	バージョン
注文番号	1497050000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-10 90	バージョン
注文番号	1497070000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-10 45	バージョン
注文番号	1496810000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 45	バージョン
注文番号	1496820000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 45	バージョン
注文番号	1496830000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 45	バージョン
注文番号	1496840000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 ST	
種別	VSTN/-10	バージョン
注文番号	1497130000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118306491	
数量	50 ST	
種別	KP-M5/-10	バージョン
注文番号	1497870000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M6/-10	バージョン
注文番号	1497880000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-10	バージョン
注文番号	1497890000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-10	バージョン
注文番号	1497910000	ケーブルラグ、終端,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497420000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497430000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	
種別	VPN/-10	バージョン
注文番号	1498620000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	
種別	KQN-M4/-10	バージョン
注文番号	1494010000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
数量	100 ST	
種別	KQN-M5/-10	バージョン
注文番号	1494020000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
数量	100 ST	
種別	KQN-M6/-10	バージョン
注文番号	1494030000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
数量	100 ST	
種別	KQN-M8/-10	バージョン
注文番号	1494040000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
数量	100 ST	
種別	KQN-M10/-10	バージョン
注文番号	1494050000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
数量	100 ST	
種別	KQN-M12/-10	バージョン
注文番号	1494060000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
数量	100 ST	
種別	KQNG-M5/-10	バージョン
注文番号	1492680000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	KQNG-M6/-10	バージョン
注文番号	1492690000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
数量	100 ST	
種別	KSN/-10	バージョン
注文番号	1492780000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
数量	100 ST	
種別	VPLN/-10	バージョン
注文番号	1492890000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302561	
数量	100 ST	