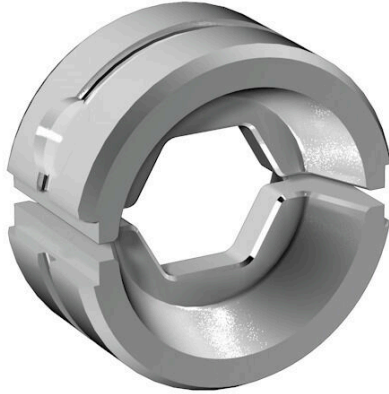


ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 圧着ツールインサート, 25mm ² , 六角クリンプ |
| 注文番号 | 2505180000 |
| 種別 | ES EPG/HPG 60 HEX 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118519570 |
| 数量 | 1 items |

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 22 mm | 奥行き (インチ) | 0.8661 inch |
| 高さ | 42 mm | 高さ (インチ) | 1.6535 inch |
| 幅 | 42 mm | 幅 (インチ) | 1.6535 inch |
| 正味重量 | 167 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クリンプインサート

| | | | |
|----------------|----|---------|------|
| 識別番号 | 10 | クリンプ幅 | 5 mm |
| クリンプ断面積、アルミニウム | 10 | クリンプ断面積 | 25 |
| クリンプ幅 (mm) | 12 | | |

ツールデータクリンピング

| | |
|----------------|-----------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | 六角クリンプ |
| ケーブルラグ断面積 | 公称 25 mm ² |

接点の説明

| | | | |
|---------------|--|--------------|--------------------|
| 接点タイプ | DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ | 導体直径、最大. AWG | 4 |
| 導体横断面、最小. AWG | 4 | クリンプ範囲、最大 | 25 mm ² |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | EPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453810000 | プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453820000 | 6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| 数量 | 1 ST | |

25 mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KRN-M5/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1495830000 | ケーブルラグ、終端、25 mm ² 、25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305562 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M6/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1496490000 | ケーブルラグ、終端、25 mm ² 、25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305784 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1496500000 | ケーブルラグ、終端、25 mm ² 、25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305975 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1496510000 | ケーブルラグ、終端、25 mm ² 、25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305814 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KRN-M12/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1496520000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306163 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M14/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1496530000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305883 | |
| 数量 | 100 ST | |

25mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

 
| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KWN-M6/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495850000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305456 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495870000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305470 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495880000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305449 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495890000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305647 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M14/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495900000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305517 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

 
25 mm²25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | KWN-M6/-25 45 | バージョン | |
| 注文番号 | 1496180000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118305876 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

240 mm²240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | KWN-M8/-25 45 | バージョン | |
| 注文番号 | 1496190000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118306231 | | |
| 数量 | 100 ST | | |
| 種別 | KWN-M10/-25 45 | バージョン | |
| 注文番号 | 1496200000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118305593 | | |
| 数量 | 100 ST | | |
| 種別 | KWN-M12/-25 45 | バージョン | |
| 注文番号 | 1496210000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118305715 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

25mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VSTN/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1494730000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118304275 | |
| 数量 | 50 ST | |

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | KP-M6/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1497970000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307412 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M8/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1497980000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307528 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M10/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1497990000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307535 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M12/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1498000000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307504 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M16/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1498010000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307443 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KWPN-M6/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497490000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306668 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M8/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497510000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306972 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M10/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497520000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306989 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M12/-25 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497530000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307108 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | VPN/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1498640000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118308013 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KQN-M5/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1494120000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303827 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M6/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1494130000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303858 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M8/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1494140000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303872 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M10/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1494150000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303865 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M12/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1494160000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303902 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M16/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1493490000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303148 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KSN/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1492800000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302592 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | VPLN/-25 | バージョン |
| 注文番号 | 1492910000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302646 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VSTN/25 | バージョン |
| 注文番号 | 1493050000 | ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302783 | |
| 数量 | 100 ST | |