


**ES EPG/HPG 60 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

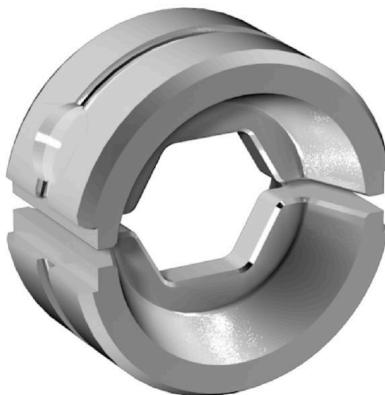

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

バージョン	圧着ツールインサート, 35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">2505190000</a>
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 35
GTIN (EAN)	4050118519587
数量	1 items

**ES EPG/HPG 60 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	140 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**クリンプインサート**

識別番号	12	クリンプ幅	5 mm
クリンプ断面積、アルミニウム	16+25	クリンプ断面銅	35
クリンプ幅 (mm)	5		

**ツールデータクリンピング**

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
ケーブルラグ断面積	公称

**接点の説明**

接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ	導体直径、最大. AWG	2
導体横断面、最小. AWG	2	クリンプ範囲、最大	35 mm <sup>2</sup>

**分類**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大  $300 \text{ mm}^2$  の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、 $6\text{mm}^2$ , $300\text{mm}^2$ , 六角クリンプ,
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	$6\text{mm}^2$ , $300\text{mm}^2$ , 六角クリンプ, WMクリンプ、インデントクリンプ、ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラピーズクリンプ、楕円クリンプ
数量	1 ST	

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M6/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1496540000</a>	ケーブルラグ、終端, $35\text{ mm}^2$ , $35\text{ mm}^2$ - $35\text{ mm}^2$
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1496550000</a>	ケーブルラグ、終端, $35\text{ mm}^2$ , $35\text{ mm}^2$ - $35\text{ mm}^2$
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1496570000</a>	ケーブルラグ、終端, $35\text{ mm}^2$ , $35\text{ mm}^2$ - $35\text{ mm}^2$
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1496580000</a>	ケーブルラグ、終端, $35\text{ mm}^2$ , $35\text{ mm}^2$ - $35\text{ mm}^2$
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 ST	

**ES EPG/HPG 60 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	KRN-M6/-35 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494790000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-35 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494810000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 ST	
種別	KWN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495910000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495920000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495930000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1495940000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494640000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 ST	
種別	KWN-M16/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494690000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-35 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496220000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 ST	
種別	KWN-M8/-35 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496230000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 ST	
種別	KWN-M10/-35 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496240000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 ST	
種別	KWN-M12/-35 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496250000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 ST	
種別	VSTN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1494740000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118304428	
数量	50 ST	

**ES EPG/HPG 60 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	KP-M6/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498020000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498030000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498040000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498050000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498060000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497540000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497550000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497570000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497580000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 ST	
種別	VPN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1498650000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118308143	
数量	100 ST	
種別	KON-M6/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1494170000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
数量	50 ST	
種別	KON-M8/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1494180000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1494190000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
数量	50 ST	

**ES EPG/HPG 60 HEX 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	KQN-M12/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1493130000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1493140000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
数量	50 ST	
種別	KQN-M20/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1493520000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
数量	50 ST	
種別	KSN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1492810000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-35	バージョン
注文番号	<a href="#">1492920000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302752	
数量	100 ST	
種別	VSTN/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1493060000</a>	ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302943	
数量	100 ST	