

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 70mm ² , 六角クリンプ
注文番号	2505210000
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118519594
数量	1 items

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	119.68 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

識別番号	16	クリンプ幅	5 mm
クリンプ断面積、アルミニウム	50	クリンプ断面積銅	70
クリンプ幅 (mm)	5		

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 70 mm ²

接点の説明

接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ	導体直径、最大、AWG	2/0
導体横断面、最小、AWG	2/0	クリンプ範囲、最大	70 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

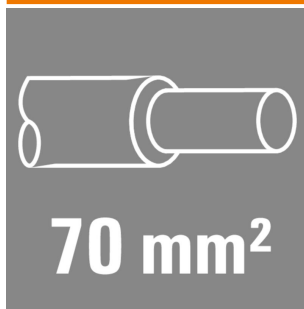
ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² 、300mm ² 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468427	
数量	1 ST	

70 mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-70	バージョン
注文番号	1496640000	ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70	バージョン
注文番号	1496650000	ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70	バージョン
注文番号	1496670000	ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70	バージョン
注文番号	1495570000	ケーブルラグ、終端、70 mm ² 、70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M14/-70	バージョン
注文番号	1495770000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-70	バージョン
注文番号	1495580000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-70	バージョン
注文番号	1495590000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-70 S	バージョン
注文番号	1494850000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70 S	バージョン
注文番号	1494860000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70 S	バージョン
注文番号	1494870000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70 S	バージョン
注文番号	1494880000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	
種別	KWN-M6/-70 90	バージョン
注文番号	1496010000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1496020000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1496030000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1496040000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-70 90	バージョン
注文番号	1494660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1496050000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M20/-70 90	バージョン
注文番号	1496070000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-70 45	バージョン
注文番号	1496310000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 45	バージョン
注文番号	1496320000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 45	バージョン
注文番号	1496330000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	
種別	VSTN/-70	バージョン
注文番号	1494760000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118304299	
数量	50 ST	
種別	KP-M8/-70	バージョン
注文番号	1498130000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-70	バージョン
注文番号	1498140000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-70	バージョン
注文番号	1498150000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-70	バージョン
注文番号	1498560000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-70	バージョン
注文番号	1498160000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-70	バージョン
注文番号	1498170000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1497640000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1497650000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWPN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1497660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1497680000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	
種別	VPN/-70	バージョン
注文番号	1498670000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308020	
数量	50 ST	
種別	KQN-M6/-70	バージョン
注文番号	1493190000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-70	バージョン
注文番号	1493210000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-70	バージョン
注文番号	1493220000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
数量	50 ST	
種別	KQN-M12/-70	バージョン
注文番号	1493230000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-70	バージョン
注文番号	1493240000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
数量	50 ST	
種別	KQN-M20/-70	バージョン
注文番号	1493250000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
数量	50 ST	
種別	KSN/-70	バージョン
注文番号	1492830000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-70	バージョン
注文番号	1492940000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302738	
数量	100 ST	
種別	VSTN/70	バージョン
注文番号	1493080000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302967	
数量	50 ST	